

# フロースイッチ ダイヤフラム式フロースイッチ IFW5 Series




フロースイッチ・IFWシリーズは一般産業機械の冷却水設備など各種装置の汎用形断水、減水リレーとして流れの検出確認に用います。

- 小流量(1L/min)の設定が可能。
- 設定が容易。  
カバーを取外さなくても、ドライバで外部から簡単に設定ができます。



## 型式表示方法

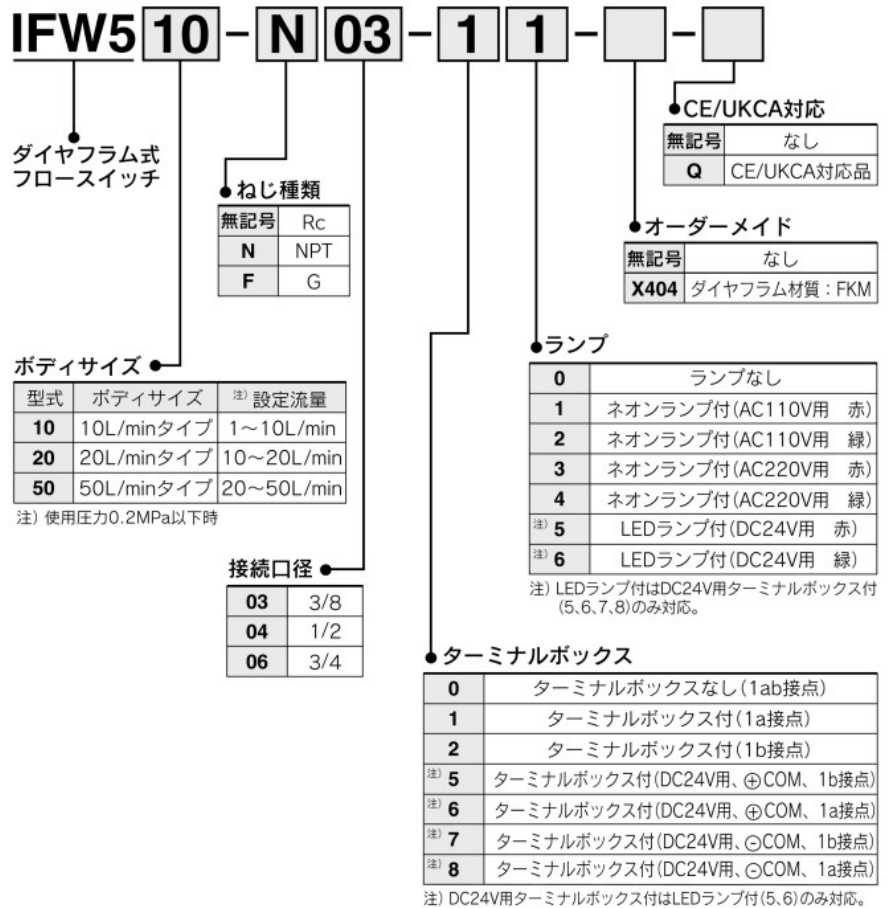

## 仕様

使用流体	水および※非腐食性液体	
使用圧力	0.1~0.6MPa	
耐水力	1.2MPa	
使用温度範囲	-5~60℃(凍結なきこと)	
作動方式	ダイヤフラム式	
絶縁抵抗	100MΩ以上(DC500メガ)	
耐電圧	AC1500V 1分間	
接点	ターミナルボックスなし: 1a	
	ターミナルボックス付: 1aおよび1b	
接続口径	3/8、1/2、3/4	
接液部材質	ボディ	CAC408
	ロッド	C3604B
	ダイヤフラム	注) NBR

※印についてのご使用は当社にご確認ください。  
注) オゾン環境では、「X404」を選定ください。