

型式表示方法

チューブ接続

LQ3 T 21 - S R -

継手種類

記号	継手種類
T	ユニオンティ

ナット材質、梱包

記号	ナット材質	梱包
無記号	PFA	クリーン梱包 ISOクラス5相当
1	PFA	標準梱包 ISOクラス7相当
2	PVDF	クリーン梱包 ISOクラス5相当
3	PVDF	標準梱包 ISOクラス7相当

継手種類

記号	継手種類
R	ランティ

配管種類

記号	配管種類
S	スペースセービング

組合せ表

サイズ	番号	適用チューブサイズ(mm)
2	1	6×4
3	1	10×8
3	2	8×6
4	1	12×10
5	1	19×16
6	1	25×22


注) 適用チューブサイズの詳細は P.945をご参照ください。

サイズ	記号	適用チューブサイズ(インチ)
2	A	1/4"×5/32"
3	A	3/8"×1/4"
4	A	1/2"×3/8"
5	A	3/4"×5/8"
6	A	1"×7/8"

注) 適用チューブサイズの詳細は P.945をご参照ください。

外形寸法図

スペースセービングランティ：LQ3T-SR

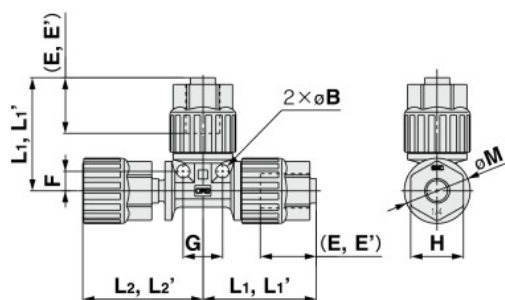

ミリサイズ

型式	適用 チューブ 外径	B	E	E'	F	G	H	L ₁	L ₁ '	L ₂	L ₂ '	M	最小 穴径
LQ3T21-SR	φ6	4	17	16	6	12	16	34.5	33.5	39.5	38.5	20	3.9
LQ3T31-SR	φ10	5	22.5	19.5	9	18	21	47.5	44.5	52.5	49.5	25	7.5
LQ3T32-SR	φ8									49.5	46.5		6.3
LQ3T41-SR	φ12	6	24	22	10	20	24	52.5	50.5	54.5	52.5	29	9.5
LQ3T51-SR	φ19	7	26.5	24	14	28	32	64	61.5	66	63.5	37	15.8
LQ3T61-SR	φ25	8	30	26	18	36	41	78	74	80	76	49	22

インチサイズ

型式	適用 チューブ 外径	B	E	E'	F	G	H	L ₁	L ₁ '	L ₂	L ₂ '	M	最小 穴径
LQ3T2A-SR	1/4"	4	17	16	6	12	16	34.5	33.5	39.5	38.5	20	3.9
LQ3T3A-SR	3/8"	5	22.5	19.5	9	18	21	47.5	44.5	49.5	46.5	25	6.3
LQ3T4A-SR	1/2"	6	24.5	22.5	10	20	24	52.5	50.5	54.5	52.5	29	9.5
LQ3T5A-SR	3/4"	7	26.5	24	14	28	32	64	61.5	66	63.5	37	15.8
LQ3T6A-SR	1"	8	30	26	18	36	41	78	74	80	76	49	22

(E, E')はナット端面からの必要チューブ挿入
代参考寸法です。
(E'), L₁', L₂'はナット材質:PVDFの寸法です。