


大形5ポートソレノイドバルブ

VP4□50・4□70 Series

弾性体シール

型式表示方法

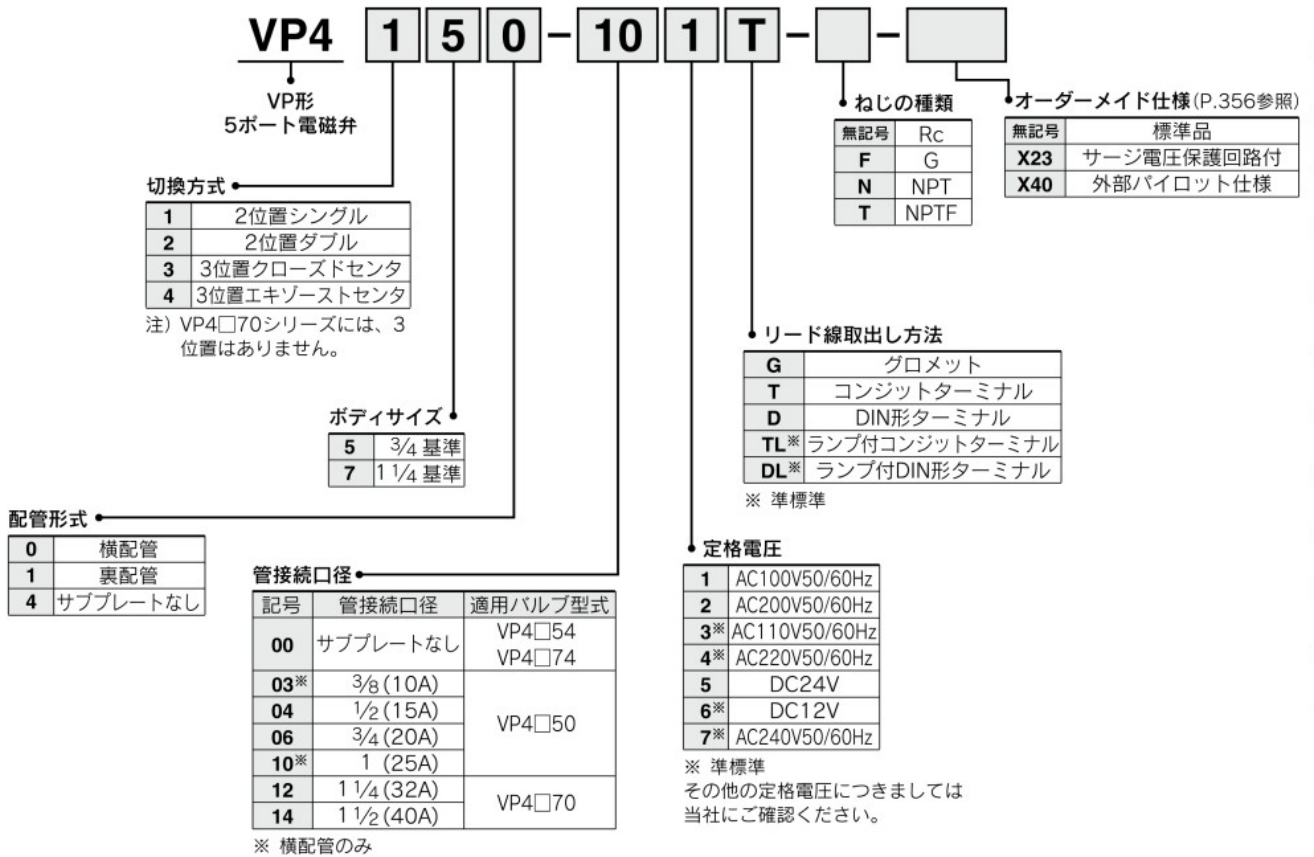

- SV
- SYJ
- SZ
- VF
- VP4**
- VQ 1-2
- VQ 4-5
- VQZ
- SQ
- VFS
- VFR
- VQ 7-□
- 50-V□E
- 51-SY

パイロット弁Ass'y型式表示方法

VT3112 - 00 1 G

定格電圧

1	AC100V50/60Hz
2	AC200V50/60Hz
3*	AC110V50/60Hz
4*	AC220V50/60Hz
5	DC24V
6*	DC12V
7*	AC240V50/60Hz

※ 準標準

リード線取出し方法 注)

G	グロメット
---	-------

注) 本体のリード線取出し方法がT、D、TL、DLであっても、使用するパイロット弁Ass'yのリード線取出し方法はGになります。