
 


●電気配線仕様

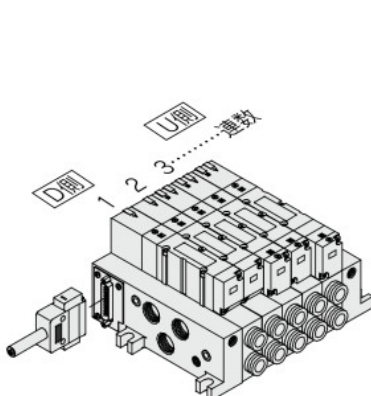

連数の数え方は
D側から1連とします。

Dサブコネクタ



内部配線はバルブおよびオプションのタイプに関わらず、各連数共、ダブル配線(SOL.A、SOL.Bへ結線)になっています。
準標準仕様としてシングル配線、ダブル配線の混合配線が可能です。詳細は下記をご覧ください。

注) 極性はありません。マイナスコモンとしてもご使用になれます。

標準配線

端子番号	標準配線
1連	SOL.A 1 SOL.B 14
2連	SOL.A 2 SOL.B 15
3連	SOL.A 3 SOL.B 16
4連	SOL.A 4 SOL.B 17
5連	SOL.A 5 SOL.B 18
6連	SOL.A 6 SOL.B 19
7連	SOL.A 7 SOL.B 20
8連	SOL.A 8 SOL.B 21
9連	SOL.A 9 SOL.B 22
10連	SOL.A 10 SOL.B 23
11連	SOL.A 11 SOL.B 24
12連	SOL.A 12 SOL.B 25
	COM. 13

制御ユニット付の配線

端子番号	極性	リード線色	ドットマーキング
開放	1(-)	(+)	黒 ナシ
圧カスイッチ	14(+)	(-)	黄 黒
	2(-)	(+)	茶 ナシ
	15(+)	(-)	桃 黒
	3(-)	(+)	赤 ナシ
	16(-)	(+)	青 白
	4(-)	(+)	橙 ナシ
	17(-)	(+)	紫 ナシ
	5(-)	(+)	黄 ナシ
	18(-)	(+)	灰 ナシ
	6(-)	(+)	桃 ナシ
	19(-)	(+)	橙 黒
	7(-)	(+)	青 ナシ
	20(-)	(+)	赤 白
	8(-)	(+)	紫 白
	21(-)	(+)	茶 白
	9(-)	(+)	灰 黒
	22(-)	(+)	桃 赤
	10(-)	(+)	白 黒
	23(-)	(+)	灰 赤
	11(-)	(+)	白 赤
	24(-)	(+)	黒 白
	12(-)	(+)	黄 赤
	25(-)	(+)	白 ナシ
	13(+)	注) (-)	橙 赤

プラスコモンマイナスコモン
仕様 仕様

SV
SYJ
SZ
VF
VP4
VQ 1-2
VQ 4-5
VQZ
SQ
VFS
VFR
VQ 7-□
50-V□E
51-SY

配線仕様特殊

 
内部配線は、バルブおよびオプションのタイプに関わらず各連数共、ダブル配線(SOL.A、SOL.Bへ結線)になっています。
準標準仕様として、シングル配線、ダブル配線の混合配線が可能です。

1.手配方法

マニホールド品番は、オプション記号「-K」で手配し、必ずマニホールド仕様書にて、シングル配線、ダブル配線の連数位置をご指示ください。


2.配線仕様

コネクタ端子番号は1連目のA側ソレノイドを1番として図の矢印順に結線され、順次番号なしで詰めて結線されます。
但し、最大連数は18連となります。



Dサブコネクタ

バルブ型式表示方法

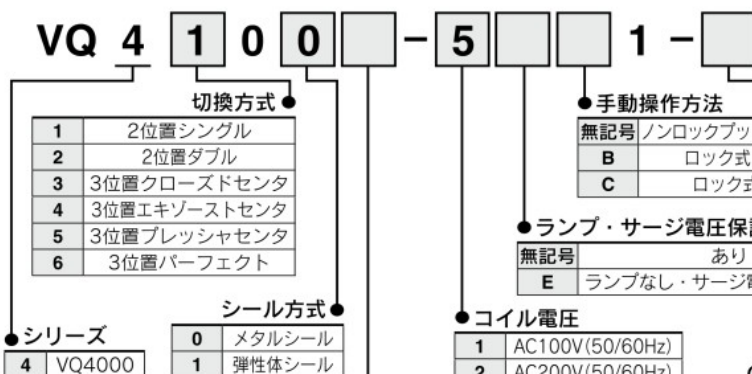

切換方式

1	2位置シングル
2	2位置ダブル
3	3位置クローズドセンタ
4	3位置エキゾーストセンタ
5	3位置ブレッチャセンタ
6	3位置パーフェクト

シール方式

0	メタルシール
1	弾性体シール

ファンクション

注1) 無記号	標準 (0.95W)
注2) Y	低ワットタイプ (0.4W)
注3) R	外部パイロット

手動操作方法

無記号	ノンロックプッシュ式 (要工具形)
B	ロック式 (要工具形)
C	ロック式 (手動形)

ランプ・サージ電圧保護回路

無記号	あり
E	ランプなし・サージ電圧保護回路付

コイル電圧

1	AC100V (50/60Hz)
2	AC200V (50/60Hz)
3	AC110V (50/60Hz)
4	AC220V (50/60Hz)
5	DC24V
6	DC12V

CE/UKCA対応

無記号	—
Q	CE/UKCA対応品

注) CE/UKCA対応品はDC仕様のみです。

注1) 連続的に通電を行う場合はP.519製品個別注意事項①をご参照ください。

注2) YはDCのみです。

注3) 外部パイロット仕様詳細につきましては、P.467をご覧ください。また、外部パイロットとパーフェクトスペーサの組合せはできません。

注4) 記号が2つ重なる場合は、アルファベット順にご記入ください。

マニホールドアセンブリの選定方法

マニホールドベース品番の下に搭載するバルブおよびオプションの品番を併記してください。

〈表示例〉

Dサブコネクタキット・ケーブル(3m)付
VW5Q41-05C8FD2(-Q)…1set— マニホールドベース品番
*VQ4100-51(-Q)……2set— バルブ品番(1~2連目)
*VQ4200-51(-Q)……2set— バルブ品番(3~4連目)
*VQ4300-51(-Q)……1set— バルブ品番(5連目)

"*"印は搭載するバルブ等の品番の初めに付けてください。

D側から数えて1連目から順番に併記してください。
なお、品番併記が複雑になる場合には、マニホールド仕様書にてご指示ください。

