

平行開閉形エアチャック標準タイプ 小型シリーズ(オートスイッチなし)

MHZA2-6/MHZAJ2-6 Series

ø6

型式表示方法

MHZA 2-6 D □ □ □

MHZAJ 2-6 D □ □ □

ダストカバー付

フィンガ数
2 2爪

シリンダ内径
6 6mm


作動方式

D	複動形
S	単動形(常時開)
C	単動形(常時閉)


フィンガオプション

[標準タイプ]


無記号：基本形

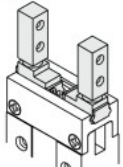


1：側面タップ取付方式

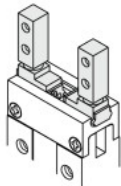

2：開閉方向通し穴方式

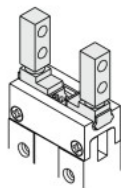

3：フラット形フィンガ方式

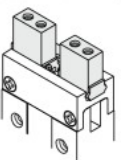

●オーダーメイド仕様
詳細はP.399をご参照ください。

●ダストカバーの種類




無記号	クロロブレンゴム(CR)
F	フッ素ゴム(FKM)
S	シリコンゴム

●ボディオプション


無記号：基本形

E：エンドボスタイプ
横配管形
(複動・単動)

K：エンドボスタイプ
軸方向配管形
ø4ワンタッチ管継手付
(単動)

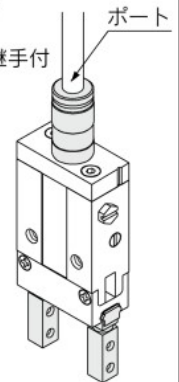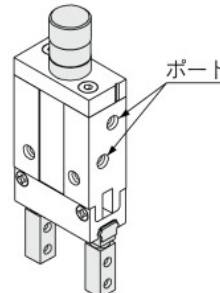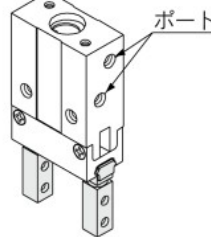

H：エンドボスタイプ
軸方向配管形
ø4ホースニップル付
(単動)

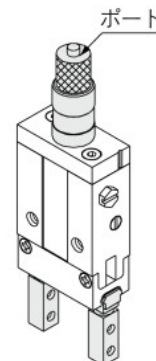

M：エンドボスタイプ
軸方向配管形
M3ポート付
(単動)

