



ミストセパレータレギュレータ AWM20～AWM40

マイクロミストセパレータレギュレータ AWD20～AWD40

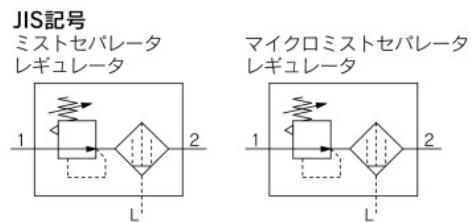

- ・ AWMシリーズは、レギュレータとミストセパレータを一体化しており、クリーンな空気が要求されるエアプロー用にご使用ください。(ろ過度: $0.3\text{ }\mu\text{m}$)
- ・ AWDシリーズは、レギュレータとマイクロミストセパレータを一体化しており、高い清浄度の空気が要求されるエアプロー用にご使用ください。(ろ過度: $0.01\text{ }\mu\text{m}$)

型式表示方法

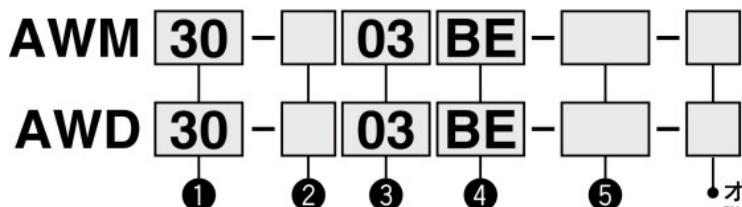

- ・オプション・準標準は、a～iの各項目毎に1つずつ選択してください。
 - ・オプション・準標準が重複する仕様の場合は、数字、アルファベットの若い順に並べて表示します。
- 例) AWM30-03BE-1N

	記号	内容	① ボディサイズ
			20 30 40
② ねじ種類	無記号 N ^(注1) F ^(注2)	Rc NPT G	● ● ● ● ● ● ● ● ●
+			
③ 管接続口径	01 02 03 04	1/8 1/4 3/8 1/2	● — — ● ● ● — ● ● — — ●
+			
④ オプション	a 取付	無記号 B ^(注4) H	● ● ● ● ● ● ● ● ●
	b フロート式 オートドレン	無記号 C D	● ● ● ● ● ● — ● ●
	c 圧力計	無記号 E G M	● ● ● ● ● ●
+			
⑤ 準標準	c デジタル 圧力スイッチ	E1 ^(注5) E2 ^(注5) E3 ^(注5) E4 ^(注5)	● ● ● ● ● ●
	d 設定圧力 ^(注6)	無記号 1 ^(注7)	● ● ● ● ● ●
	e ケース ^(注8)	無記号 2 6 8 C 6C	● ● ● ● ● ● ● ● ● — ● ● ● — — ● — —
+			
⑤ 準標準	f ドレン排出口 ^(注9)	無記号 J ^(注10) W ^(注11)	● ● ● ● — — — ● ● — ● ●