


型式表示方法

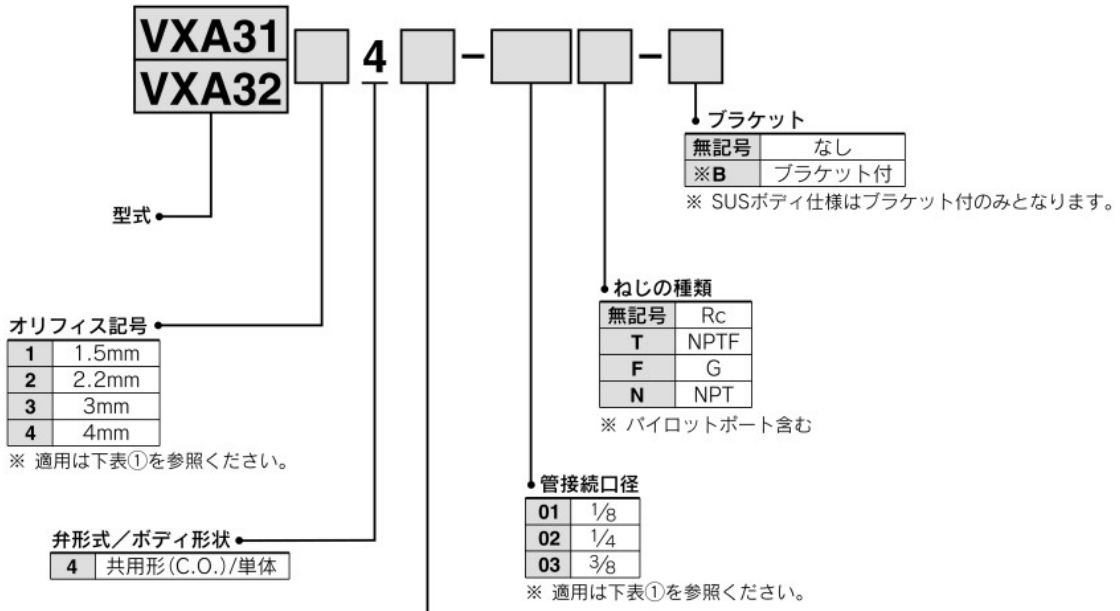

バルブオプション

オプション記号	シール材質	ボディ材質	サポート材質 (駆動部品)
標準品	NBR	プラス	ポリアセタール
A	FKM		
B	EPDM		
G	NBR		
H	FKM	SUS	SUS
J	EPDM		
*M(ノンリーク)	FKM		
N	FKM		
P	EPDM	プラス	ポリアセタール
*V(ノンリーク)	FKM		

注) オプション記号内の*(M、V)は、摺動部に真空用グリース付ですが、他はシリコングリースを塗付してあります。

流体名とオプション

流体名(用途)	オプション記号とボディ材質	
	プラス	SUS
シリコンオイル	A	H
真空(1.3×10 ⁻¹ Paまで)	V	M
重油(60℃まで)	A	H
絶縁油	A	H
ノンリーク(10 ⁻⁶ Pa・m ³ /s)	V	M
ブレーキオイル	B	P
水(60℃まで)	A	H

注1) オプション記号V、Mのリーク量(10⁻⁶Pa・m³/s)は圧力差0.1MPaの場合の値です。
 注2) 上記組合せ以外の流体を使用される場合は、当社へご確認ください。

表① 型式-オリフィス-管接続口径

弁形式(管接続口径)		オリフィス径(記号)			
VXA31	VXA32	1 (1.5mm)	2 (2.2mm)	3 (3mm)	4 (4mm)
01(1/8)	-	●	●	●	-
02(1/4)	-	●	●	●	-
-	02(1/4)	-	●	●	●
-	03(3/8)	-	●	●	●

手配方法

(例) VXA31シリーズ、オリフィス径1.5mm、Rc 1/8の場合
 (型式) **VXA3114-01**