

LVC Series 3ポート



標準仕様

型式		LVC200
オリフィス径		ø4
流量特性	Kv	0.2
	Cv	0.3
耐圧 (MPa)		1
使用圧力		0~0.5
弁漏れ量 (cm ³ /min)		0 (水圧にて)
操作圧力 (MPa)		0.4~0.5
パイロットポート口径		M5×0.8
使用流体温度 (°C)		0~100
周囲温度 (°C)		0~60
質量 (kg)		0.120

バルブ型式表示方法

LVC 2 0 0 - S 07

PA
A
B
N.C.

ボディclass

記号	ボディclass	オリフィス径
2	2	ø4

弁形式

0	N.C.
---	------


適用チューブサイズ

記号	接続チューブサイズ	ボディclass
ミリサイズ		
03	3×2	●
04	4×3	●
06	6×4	○
インチサイズ		
03	1/8"×0.086"	●
05	3/16"×1/8"	●
07	1/4"×5/32"	○

○基準サイズ ●レジューサ付
注) 適用チューブサイズの詳細は P.52をご参照ください。

LQ2継手一体

構造図

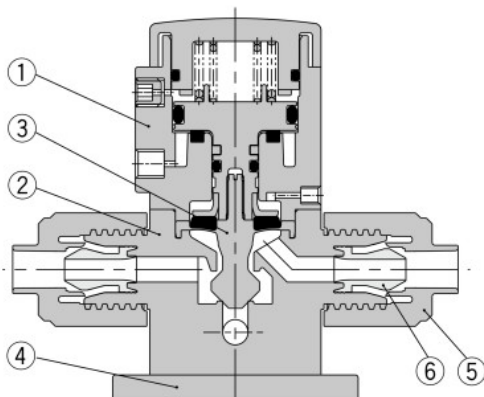

構成部品

番号	部品名	材質
1	アクチュエータ部	PPS
2	ボディ	PFA
3	ダイヤフラム	PTFE
4	エンドプレート	PPS
5	ナット	PFA
6	インサートブッシュ	PFA