

直動ロッカータイプ



小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ LVM09/090 Series


型式表示方法



直接配管形

サブプレートなし
ベース配管形

サブプレート付
ベース配管形

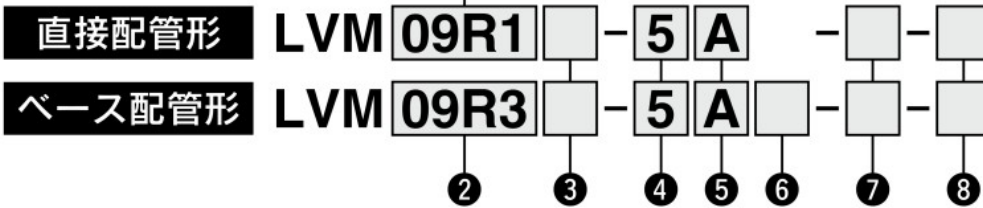

① ポート数／弁形式

記号	ポート数	弁形式	弁形式
09R1	2	N.C.	
			IN (表示記号1) - OUT (表示記号2)
09R2	2	N.O.	
			IN (表示記号3) - OUT (表示記号2)
092R	3	ユニバーサル	
			1 3 2

② ポート数／弁形式

記号	ポート数	弁形式	弁形式
09R3	2	N.C.	
			IN (表示記号1) - OUT (表示記号2)
09R4	2	N.O.	
			IN (表示記号3) - OUT (表示記号2)
09R6	2	N.C.	
			IN (表示記号1) - OUT (表示記号3)
095R	3	ユニバーサル	
			1 3 2

⑧ CE/UKCA対応

無記号	なし
Q	CE/UKCA対応

③ 省電力回路

無記号	なし(標準タイプ)
Y	あり(プラグコネクタの場合)
Y1	あり(グロメットの場合)

④ コイル電圧

記号	電圧
5	DC24V
6	DC12V

⑤ 接液部材質

記号	プレート	ダイヤフラム
A	PEEK	EPDM
B	PEEK	FKM
C	PEEK	Kalrez®

⑥ サブプレート材質・口径／逆取付防止ピン

記号	サブプレート		逆取付防止ピン
	材質	口径	
無記号			なし
P	なし	なし	あり
3	PEEK	M6	なし
3U		1/4-28UNF	

※“P”逆取付防止ピン付はサブプレートをつけられません。

⑦ リード線取出し方法／リード線長さ／ランプ・サージ電圧保護回路

記号	リード線取出し方法・リード線長さ	ランプ・サージ保護回路
無記号	グロメット・150mm	選択できません
3	グロメット・300mm	
6	グロメット・600mm	
K	プラグコネクタ・300mm	なし
KO	プラグコネクタ・コネクタなし	
KZ	プラグコネクタ・300mm	あり
KOZ	プラグコネクタ・コネクタなし	

※省電力回路Y1(グロメット)は3または6の選択が必要です。無記号は選択できません。

※プラグコネクタは本体に取付けず付属されます。

※リード線長さ600mm以上が必要な場合はコネクタなし"KO□"を選択し、下記のコネクタ品番を併記し手配してください。

プラグコネクタ品番: SY100-30-4A-□

リード線長さ●

6	600mm
10	1000mm
30	3000mm

ベース配管形(サブプレートなし)は取付ねじが付属されます。(2本) M2×11/SW付(材質SUS)

この他のスペアパーツはP.44をご参照ください。

注) Kalrez®は米国デュポン社、デュポン(株)または関連会社の登録商標です。