

OSHA規格対応

鍵穴付残圧抜き3ポート弁(シングルアクション)

VHS20・30・40・50 Series

RoHS

型式表示方法

シングルアクション

VHS 40 - [] 04 A - BS - [] - []

残圧抜き3ポート弁

ボディサイズ

記号	内容
20	ボディサイズ 20
30	ボディサイズ 30
40	ボディサイズ 40
50	ボディサイズ 50

ねじの種類

無記号	内容
	Rc
N	NPT
F	G

管接続口径

記号	接続口径	ボディサイズ			
		20	30	40	50
01	1/8	●	—	—	—
02	1/4	●	●	●	—
03	3/8	—	●	●	—
04	1/2	—	—	●	—
06	3/4	—	—	●	●
10	1	—	—	—	●

ハンドル/ボンネット材質

記号	材質
A	難燃PBT
B	アルミ

オーダーメイド仕様

記号	内容
X1	ボディ赤色注)

注) 外観はP.1533をご覧ください。


標準仕様

記号	内容
無記号	—
K	ハンドル黒色
R	流れ方向: 右→左
Z注)	製品銘板の単位表記はpsi

注) ねじ種類NPTのみが対象となります。
新計量法上(日本国内用はSI単位)、
海外向けのみの販売となります。

オプション

記号	内容
無記号	—
B	ブラケット付
S	サイレンサ内蔵(EXH.ポート)

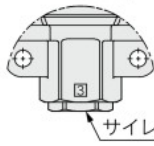

モジュラタイプF.R.L.コンビネーションとの結合には、下記のスペーサまたは、ブラケット付スペーサが必要となりますので、別途手配ください。
モジュラタイプF.R.L.コンビネーションの型式表示方法からもVHS付を手配することも可能です。

残圧抜き3ポート弁	スペーサ品番	ブラケット付スペーサ品番	適用エアコンビネーション
VHS20	Y200-A	Y200T-A	AC20-A, B
VHS30	Y300-A	Y300T-A	AC25-A, B, AC30-A, B
VHS40	Y400-A	Y400T-A	AC40-A, B
VHS40-06	Y500-A	Y500T-A	AC40-06-A, B
VHS50	Y600-A	Y600T-A	AC50-B, AC55-B, AC60-B

※新VHSシリーズは旧型スペーサY200(T)~Y600(T)との接続に互換性があります。

スペーサ



ブラケット付スペーサ

