


ミニガイドロッドシリンダ

MGJ Series

ø6, ø10

型式表示方法

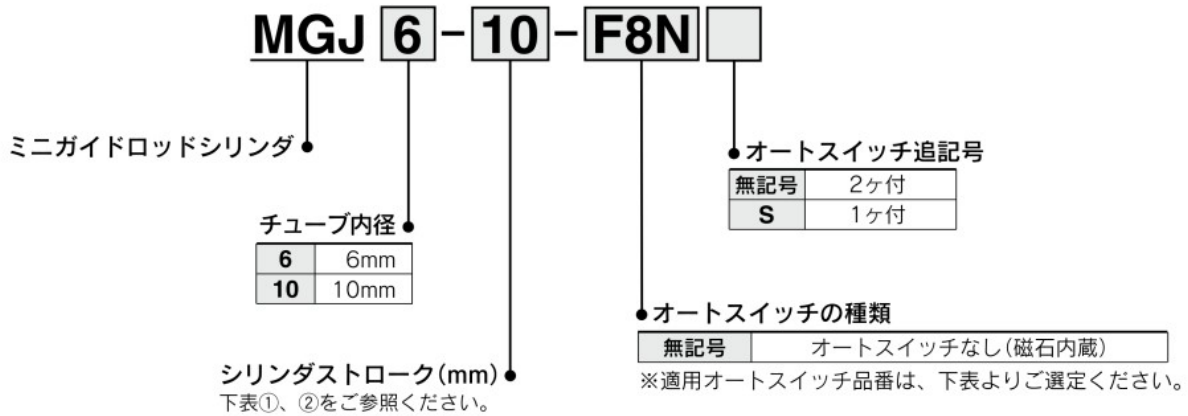

表① 標準ストローク

チューブ内径(mm)	標準ストローク(mm)
6	5,10,15
10	5,10,15,20

表② 中間ストローク(1mm毎のストロークに対応)

チューブ内径(mm)	対応ストローク(mm)
6	1~15(スペーサ対応)
10	1~20(スペーサ対応)
例	品番: MGJ6-9 MGJ6-10に1mmスペーサを装着。 外觀寸法はMGJ6-10と同一

※オートスイッチの取付時の最小ストロークは4mmとなります。ただし、オートスイッチの取付は1ヶ付になります。

適用オートスイッチ/オートスイッチ単体の詳細仕様につきましては、P.1289~1383をご参照ください。

種類	特殊機能	リード線 取出し	表示灯	配線 (出力)	負荷電圧		オートスイッチ品番			適用負荷		
					DC	直接取付	リード線長さ(m)					
							0.5 (無記号)	3 (L)	5 (Z)			
無 接 点 オ ー ト ス イ ッ チ	-	グロメット (縦取出し)	有	3線 (NPN)	24V	5V 12V	F8N	●	●	○	IC 回 路	リ レ ー P L C
				3線 (PNP)			F8P	●	●	○		
				2線			F8B	●	●	○	-	

※リード線長さ記号 0.5m.....無記号 (例)F8N
3m..... L (例)F8NL
5m..... Z (例)F8NZ

※○印のオートスイッチは、受注生産となります
※適用オートスイッチ以外のオートスイッチを取付る場合は、当社にご確認ください。
※オートスイッチは同梱出荷(未組付)となります。