

金屬本體：附快速接頭調速閥


AS 系列

一般類型

適合配管外徑：公制尺寸 連接螺牙：M5、R

耐飛濺

型號表示方法

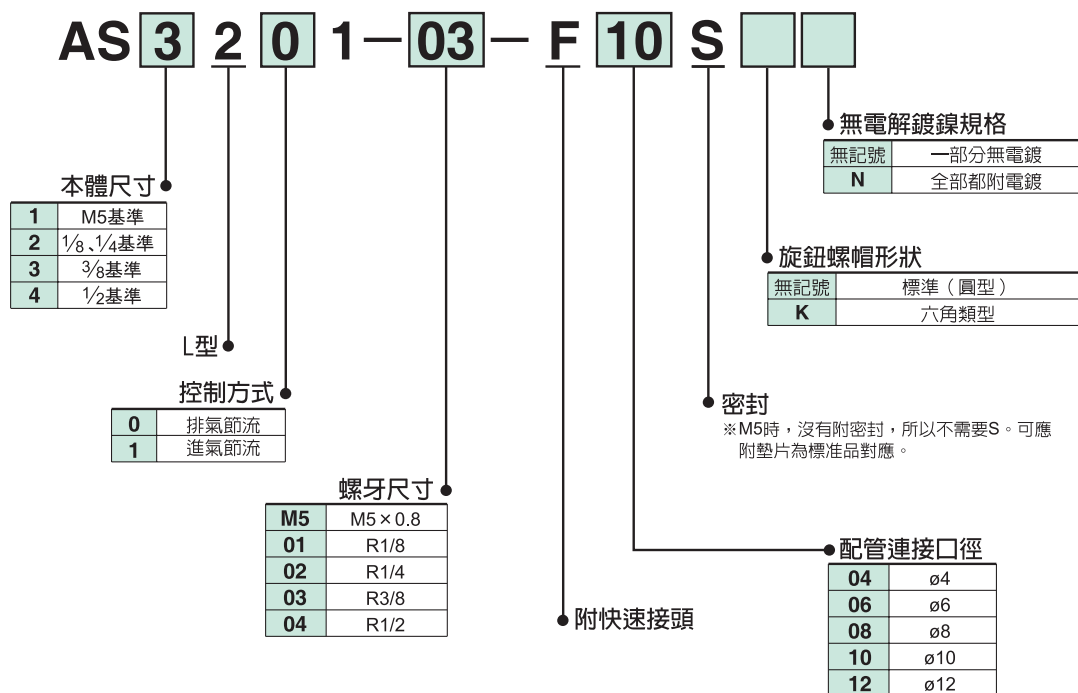

快速接頭部位使用不易燃燒樹脂（相當於UL-94規格V-0）

L型



型號

印有 ● 的標準品為無電解鍍鎳規格（N規格）

管連接口徑	適合配管外徑					適合氣壓缸配管內徑 mm	L類型	
	公制尺寸						排氣節流	進氣節流
	4	6	8	10	12			
M5×0.8	●	●				6,10,16,20	AS1201-M5	AS1211-M5
R1/8		●	●			20,25,32	AS2201-01	AS2211-01
R1/4		●	●			20,25,32,40	AS2201-02	AS2211-02
R3/8			●	●		40,50,63	AS3201-03	AS3211-03
R1/2				●	●	63,80,100	AS4201-04	AS4211-04

規格

保証耐壓力	1.5MPa
最高使用壓力	1MPa
最低使用壓力	0.1MPa
周圍溫度及使用流體溫度	-5~60°C（無結冰）
針閥圈數	10圈 ^{註1)} 8圈
適合配管材質	尼龍、軟尼龍、聚胺酯
選配	鎖定六角螺帽、 ^{註2)} 無電解鍍鎳規格

以鎖定螺帽來分辨 排氣節流 / 進氣節流的外觀。
排氣節流型為無電解鍍鎳；進氣節流型為黑色鍍鉻酸鍍。
註1) M5尺寸時。
註2) 黃銅零件皆為無電解鍍鎳。