


聚胺酯配管



TU 系列

■配管尺寸：公制尺寸

型號表示方法^{註1)}

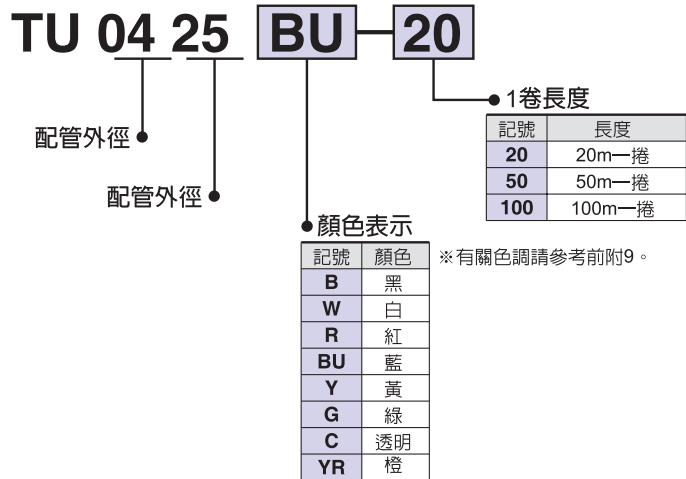

破壞壓力特性曲線及使用壓力

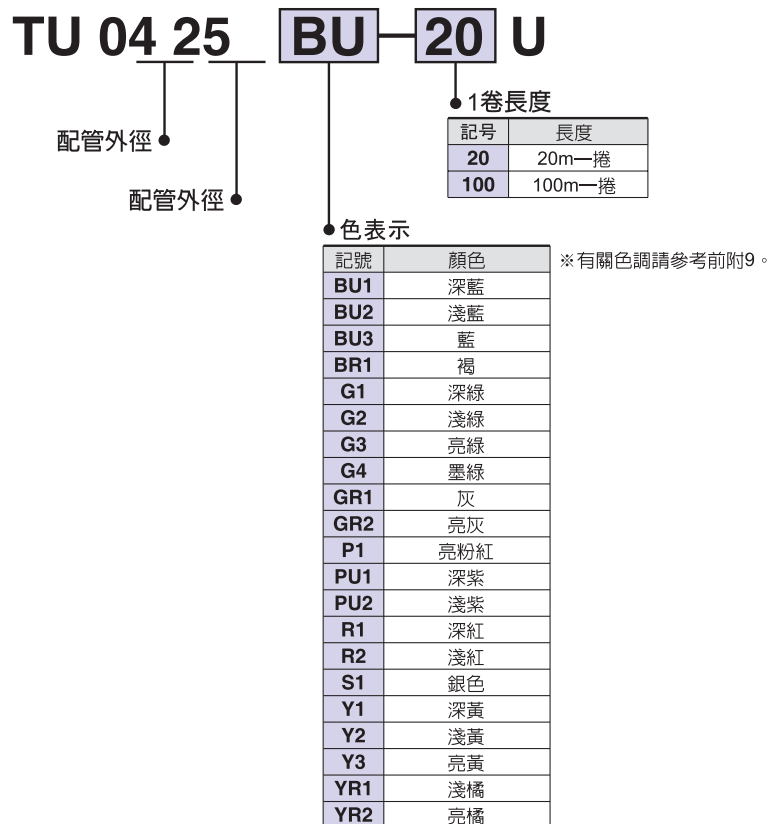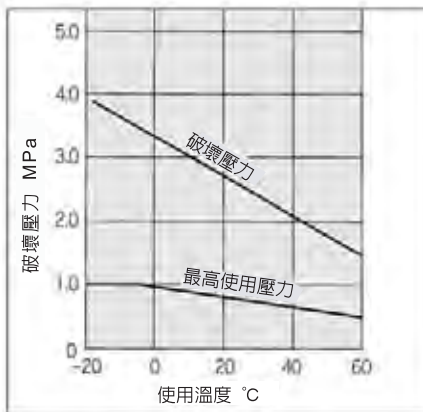

規格

	TU0212	TIUB01	TU0425	TU0604	TU0805	TU1065	TU1208	TU1610
使用流體	空氣、水							
最高使用壓力(20°C時)	0.8MPa							
破壞壓力	請參考破壞壓力特性曲線圖。							
最小彎曲半徑mm	4	10	10	15	20	27	35	45
使用溫度	-20~60°C、水：0~40°C(無結冰)							
材質	聚胺酯							

註1) 依照配管尺寸適用配管的顏色、1卷長度而有所不同。

詳細請參考下一頁。

註2) TIUB01的配管尺寸為外徑3.2、內徑2。