

## 萬用配管夾子

TM 系列

可隨意拆裝連接數量。採用不易燃燒樹脂(相當於UL-94規格V-0)



機種

適合配管 外徑mm	型號	配管連接根數(MAX.)			配件 十字孔附盤型螺絲	
		6	8	12	尺寸：直徑×長度	根數
4	TM-04			●	2×6	4
6	TM-06			●	2.6×8	
8	TM-08		●			
10	TM-10	●			3×8	
12	TM-12	●				

使用方法



注意

① 行距：配合連接配管數量，可切斷萬用配管固定座。

<切斷方法>  
將鉗子沿著分離用切溝槽剪斷即可




② 附屬附十字孔盤型攻絲螺絲可將隨意切斷的萬用配管夾子固定在裝置上。  
③ 配管符合固定位置，並從上端將配管壓入到固定部位。  
④ 拆下配管時，將配管往上提，從固定部位脫離拆下配管。

## 拆下配管工具

TG 系列

拆下在狹小的空間內及固定在複合底座上的快速接頭配管

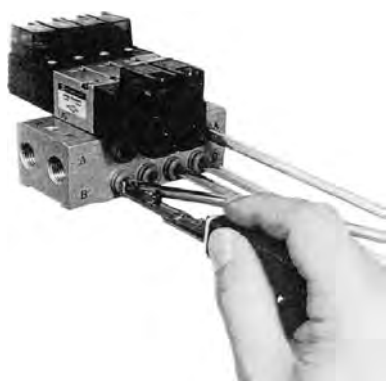


型號	TG-1
適合配管尺寸	ø4、ø6
適合配管材質	尼龍、軟尼龍、聚胺酯
顏色	藍
重量	33g

## 雙層配管剝皮器

TKS 系列

簡單的剝離雙層配管的外層

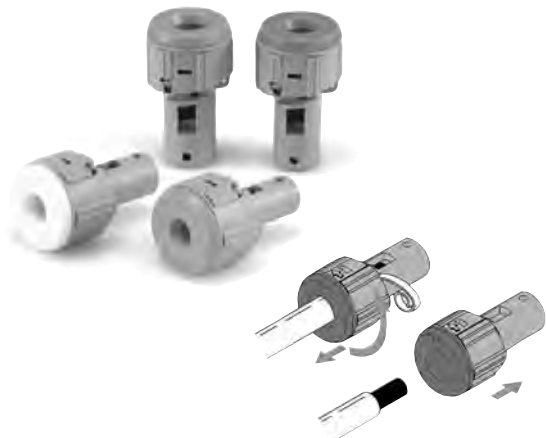

變化種類

型號	前端顏色	※適合配管
TKS-06	橙	TRB0604, TRBU0604
TKS-08	黃	TRB0806, TRBU0805
TKS-10	藍	TRB1075, TRBU1065
TKS-12	綠	TRB1209, TRBU1208

※內部配管材質 / TRB：軟尼龍、TRBU：聚胺酯