

# KQ2 Series

## 訂製品 / 無塵室系列 / 維修備品

關於詳細尺寸・規格及交期，請與本公司確認

### 1 訂製品

表示記號	規格 / 內容
<b>X12</b>	潤滑劑：白色凡士林・釋放套色：白
<b>X35</b> <sup>註1)</sup>	本體色：黑・釋放套色：淺灰色
<b>X41</b>	附固定節流 <sup>註2)</sup>
KQ2□08-01□Q□	既有品(KQ系列)有效斷面積更換品 適應機種：L型接頭、45°型接頭 內螺牙型、長L型接頭 2□T型接頭 輔助分歧接頭 適用氣壓管外徑 / 管連接口徑：ø8 / R1/8 螺牙部材質・表面處理：黃銅・黃銅+無電解鍍 例) <b>KQ2L08-01AQS</b>

註1) 附內六角孔直通接頭 / KQ2S、隔板用直通接頭 / KQ2E、  
隔板用內螺牙接頭 / KQ2E、連接器 / KQ2N、  
異徑連接器 / KQ2N、直通接頭 / KQ2H、  
內螺牙接頭 / KQ2F、色蓋 / KQ2C、  
塞頭 / KQ2P不適用。


註2) 可否對應請另外洽詢。

以下訂製品可對應既有品(KQ2系列)。請另外洽詢。

表示記號	規格 / 內容
<b>X17</b>	無潤滑脂規格 橡膠材質：NBR(附氟素塗佈) 釋放套色：淡藍色
<b>X29</b>	無潤滑脂規格 橡膠材質：NBR(附氟素塗佈) 釋放套色：淡藍色 銅系不可規格(附無電解鍍)
<b>X34</b>	橡膠材質：FKM
<b>X39</b>	無潤滑脂規格 橡膠材質：NBR(附氟素塗佈) 釋放套色：淡藍色 無塵室規格(銅系不可規格、空氣吹拭、二重梱包、樹脂 本體：白色)
<b>X94</b>	無潤滑脂規格 橡膠材質：FKM(附氟素塗佈) 釋放套色：淡藍色

### 2 公釐・英吋變換用接頭

可變更公釐⇔英吋的氣壓管配管

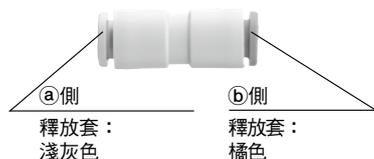

適用氣壓管 外徑 mm		型式
a	b	
ø6	ø1/4"	KQ2H06-07A-X562
ø10	ø3/8"	KQ2H10-11A-X562
ø12	ø1/2"	KQ2H12-13A-X562

#### 組合變化

		英吋尺寸						
		ø1/8 (公釐公稱徑 ø3.2)	ø5/32 (公釐公稱徑 ø4)	ø3/16	ø1/4	ø5/16 (公釐公稱徑 ø8)	ø3/8	ø1/2
公釐 尺寸	ø2	KQ2H02-23A	KQ2H02-04A					
	ø3.2 (英吋公稱徑 ø1/8)	為直線型。 (KQ2H23-00A/ KQ2H01-00A)	KQ2H01-03A KQ2H23-04A		KQ2H01-07A			
	ø4 (英吋公稱徑 ø5/32)	KQ2H01-03A KQ2H23-04A	為直線型。 (KQ2H04-00A/ KQ2H03-00A)	KQ2H03-05A	KQ2H03-07A			
	ø6	KQ2H23-06A	KQ2H04-06A		KQ2H06-07A-X562 (訂製品)	KQ2H06-08A		
	ø8 (英吋公稱徑 ø5/16)				KQ2H07-09A	為直線型。 (KQ2H08-00A/ KQ2H09-00A)	KQ2H09-11A	KQ2H09-13A
	ø10					KQ2H08-10A	KQ2H10-11A-X562 (訂製品)	
	ø12							KQ2H12-13A-X562 (訂製品)

### 3 無塵室系列

表示記號	規格 / 內容
<b>10-</b>	黃銅金屬部無電解鍍鍍處理 潤滑劑：氟素系潤滑脂 無塵室內製品空氣吹拭 二重梱包 樹脂本體、釋放套色：白色

例) 10-KQ2H06-02NS(附螺牙製品)

10-KQ2H06-00A(無螺牙製品)