


高精度氣壓缸

MTS Series

ø8, ø12, ø16, ø20, ø25, ø32, ø40

型號表示方法

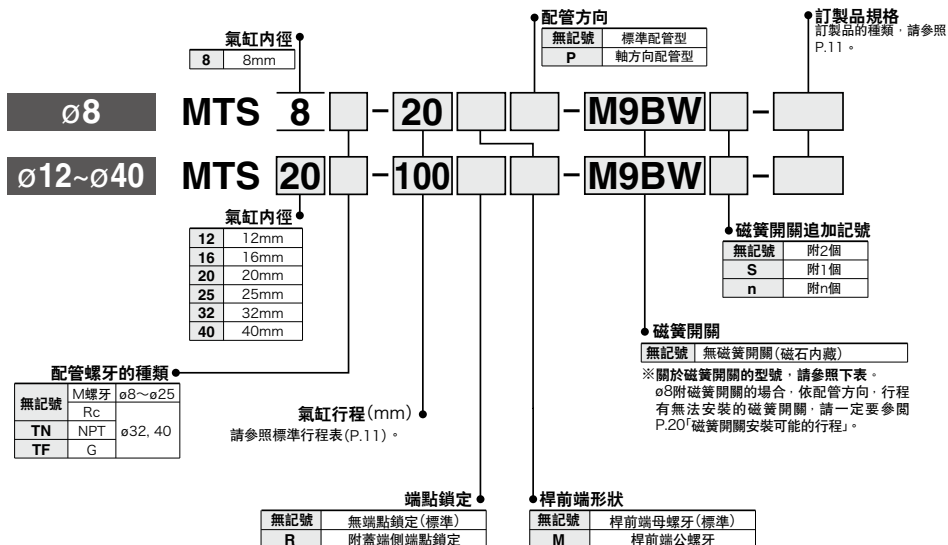

適用磁簧開關 / 磁簧開關單體的詳細規格，請參照Best Pneumatics No.③P.1893~2007。

種類	特殊機能	出線方法	顯示燈	配線 (輸出)	負載電壓		磁簧開關型號		導線長度 (m)			附接頭纜線	適用負載
					DC	AC	縱出線	橫出線	0.5 (無記號)	1 (M)	3 (L)	5 (Z)	
磁簧開關	—	直接出線	有	3線 (NPN)	24V	—	M9NV	M9N	●	●	○	○	IC迴路
				3線 (PNP)			M9PV	M9P	●	●	●	○	
				2線			M9BV	M9B	●	●	○	○	
				3線 (NPN)			M9NVW	M9NW	●	●	○	○	
	診斷顯示 (2色顯示)	直接出線	有	3線 (PNP)	24V	—	M9PWV	M9PW	●	●	○	○	IC迴路
				2線			M9BWW	M9BW	●	●	○	○	
				3線 (NPN)			※M9NAV	※M9NA	○	○	●	○	
				3線 (PNP)			※M9PAV	※M9PA	○	○	●	○	
磁簧開關	—	直接出線	有	2線	12V	—	※M9BAV	※M9BA	○	○	○	○	—
				3線 (符合NPN)			A96V	A96	●	—	●	—	
				2線			A93V	A93	●	—	●	—	
				2線			A90V	A90	●	—	●	—	

※耐水性向上型磁簧開關，可安裝在上記型式產品上，但此產品的耐水性沒有保證。

關於上述型式的耐水性向上產品，請與本公司確認。

※導線長度記號

0.5m.....無記號 (例) M9NW
1m.....M (例) M9NWM
3m.....L (例) M9NWL
5m.....Z (例) M9NWX

※○記號的無接點磁簧開關為接受訂單生產。

※上述機種以外的適用磁簧開關的詳細內容，請參照P.21。

※附接頭纜線磁簧開關的詳細內容，請參照Best Pneumatics No.③P.1960、1961。

※磁簧開關為同包裝出貨 (未組裝)。