


金屬密封

耐橫向負載型低摩擦氣缸

MQM 系列

ø6、ø10、ø16、ø20、ø25

型號表示方法

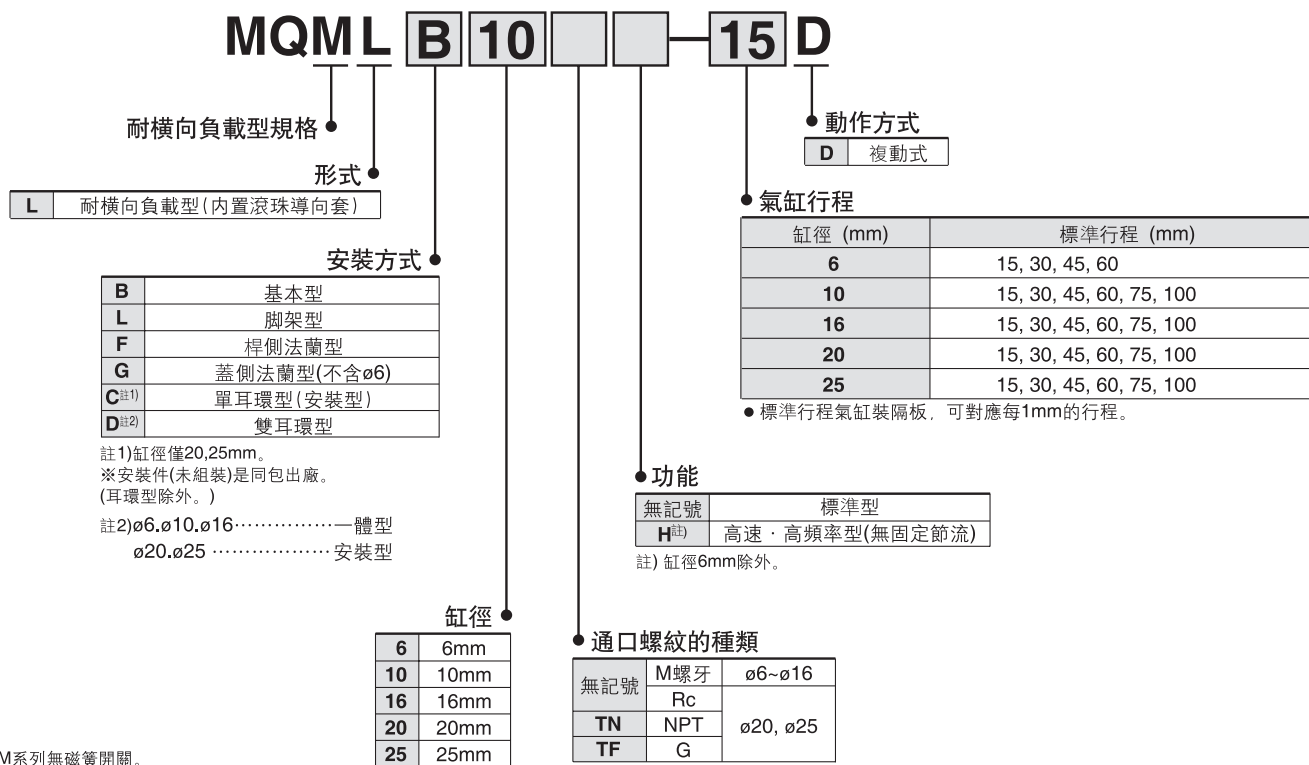

註) MQM系列無磁簧開關。

安裝方式及附件

安裝方式	B: 基本型	L: 腳架型	F: 桿側法蘭型	G: 蓋側法蘭型	C: 單耳環型	D: 雙耳環型	備註
標準裝備	安裝螺帽 ^{註1)}	●(1個)	●(2個)	●(1個)	●(1個)	— 註1)	— 註2)
	杆端螺帽	●	●	●	●	●	
	耳環銷	—	—	—	—	●	
選配	T形座	—	—	—	—	●	附銷

註1) 耳環一體型、單耳環型、雙耳環型無安裝螺帽。

註2) 雙耳環型的銷軸及止輪同包出廠。

安裝件型號

缸徑 (mm)	腳架 註1)	法蘭	單耳環	雙耳環(附銷)註2)	T形座
6	CJK-L016B	CJK-F016B	—	—	CJ-T010B
10			—	—	
16	CLJ-L016B	CLJ-F016B	—	—	CJ-T016B
20	CM-L020B	CM-F020B	CM-C020B	CM-D020B	—
25	CM-L032B	CM-F032B	CM-C032B	CM-D032B	—

註1) 附2個腳架、1個安裝螺帽。

註2) 耳環用銷軸及止輪同包出廠。

註3) T形座適用於雙耳環型。