

型號表示方法

ASD **3** **30**F - **01** - **06** S - **X12** - **J**

● 本體尺寸

2	M5基準
3	1/8基準
4	1/4基準
5	3/8基準
6	1/2基準

● 萬向型

● 附快速接頭

● 螺牙的種類

無記號	公制螺牙 (M5)
	標準螺牙 (10-32UNF)
	R
N	NPT

● 鎖定螺帽選配

無記號	鎖定螺帽六角型
J	鎖定螺帽圓型

● 訂製品規格

X12	潤滑劑：凡士林
-----	---------

例) ASD330F-01-06S-X12

● 附密封劑

註) M5、U10/32尺寸時，S (附密封劑) 不要。

● 適用配管外徑

公釐尺寸

04	ø4
06	ø6
08	ø8
10	ø10
12	ø12

英吋尺寸

01	ø1/8"
03	ø5/32"
05	ø3/16"
07	ø1/4"
09	ø5/16"
11	ø3/8"


註) 適用配管外徑的選定請確認型式表 (P.1)。

● 配管口徑


M5	M5×0.8
U10/32	10-32UNF
01	1/8
02	1/4
03	3/8
04	1/2

針閥 / 流量特性 一次側壓力：0.5MPa


ASD230F

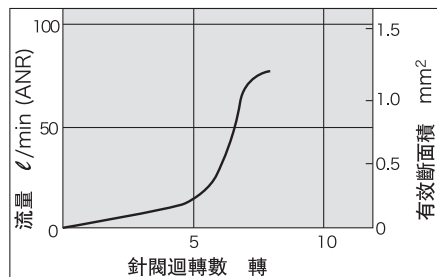


ASD330F

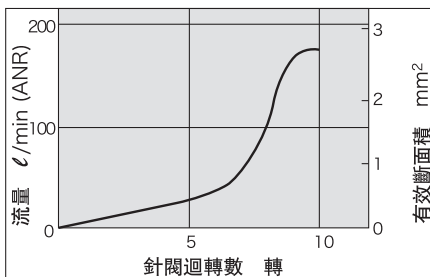

ASD430F

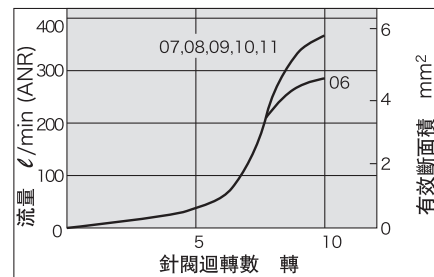

ASD530F

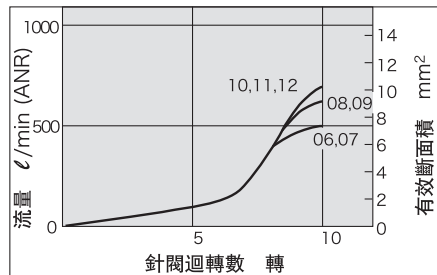

ASD630F

