


S快速接頭

KK130 Series



JIS記號

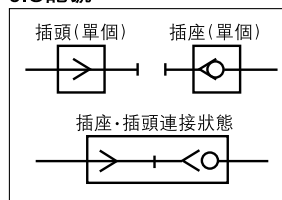

規格

使用流體	空氣 ^{註)}
使用壓力範圍	0~1.5MPa 附快速接頭型：0~1.0MPa
保證耐壓力	2.0MPa
周圍溫度及使用流體溫度	-20~80°C(無結冰) 附快速接頭型：-5~60°C(無結冰)
電鍍	固定環：附無電解鍍鎳 其他的外部金屬零件：附鍍黑鋅
密封	附公牙密封劑

註)不可用於水。

性能

插頭・插座連接方式	依固定環滑動的拆裝方式
逆止閥	插座：內藏逆止閥
流動方向	雙向
固定環鎖定構造	手動鎖定方式(附止動裝置) 次標準

型式表示方法

KK130 P - 02 MS

130系列

插座・插頭

記號	種類
P	插頭
S	插座
L	次標準 插座 (附固定環鎖定構造)

●連接種類

記號	種類
MS	公牙(附密封劑)
F	母牙
B	附倒勾型接頭
N	附螺帽接頭
H	附快速接頭

●配管口徑種類

公牙・母牙型

記號	配管口徑
01	R, Rc1/8
02	R, Rc1/4
03	R, Rc3/8
04	R, Rc1/2
N01	NPT1/8
N02	NPT1/4
N03	NPT3/8
N04	NPT1/2

附倒勾接頭型

記號	軟管的尺寸
07	6(1/4")
09	8(1/4")
11	9(3/8")
13	12(1/2")

※()為適用軟管內徑

附螺帽接頭型

記號	適用軟管 內徑 / 外徑 mm
50	5/8
60	6/9
65	6.5/10
80	8/12
85	8.5/12.5
110	11/16

附快速接頭型

記號	適用配管外徑 mm	
06	ø6	公制 尺寸
08	ø8	
10	ø10	
12	ø12	
07	ø1/4"	英制 尺寸
09	ø5/16"	
11	ø3/8"	
13	ø1/2"	