


带锁夹紧气缸 / 带耐强磁场磁性开关

拉杆安装型

CLK2G/CLK2P 系列

ø40、ø50、ø63

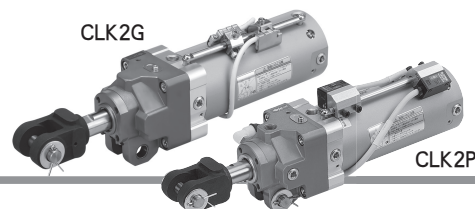

型号表示方法

带耐强磁场磁性开关
的内置标准磁环型

CLK2G A 50 - 100 Y - B - P3DWASC

带耐强磁场磁性开关
的内置强力磁环型

CLK2P A 50 - 100 Y - B - P79WSE

耳环宽		
A	16.5mm	ø40、ø50、ø63
B	19.5mm	ø50、ø63
C	12.5mm	ø40、ø50、ø63

缸径	
40	40mm
50	50mm
63	63mm

通口种类	
无记号	Rc
TN	NPT

气缸行程	
50, 75, 100, 125, 150	

内置标准(强力)磁环气缸的型号

1) 内置标准(强力)磁环型但无磁性开关和开关安装杆的情况

磁性开关种类如下表示为「无记号」
CLK2G的场合(例)CLK2GA50-50Y
CLK2P的场合(例)CLK2PA50-50Y

2) 内置标准(强力)磁环型, 无磁性开关、带开关安装杆的情况

磁性开关种类如下表示为「P」
CLK2G的场合(例)CLK2GA50-50Y-P
CLK2P的场合(例)CLK2PA50-50Y-P

杆端安装件

无记号	无
I	单肘节接头(无M6螺孔)
IA	单肘节接头(有M6螺孔)
Y	双肘节接头(无M6螺孔)
YA	双肘节接头(有M6螺孔)

注1) 销轴(肘节用)、开口销、平垫圈均作为Y及YA的标准配件提供

可选项

无记号	无
B	限位开关安装台
D	挡板 ^{注1)}
L	脚座
K ^{注2)}	带台座(只适合75、100、150行程用)

注1) 当选择挡板时应选用杆端安装件IA或YA(带M6螺孔)。

注2) 耳环宽A只对应16.5mm。

适合耐强磁场磁性开关的种类。

适合气缸系列	类型	磁性开关型号	对应磁场	导线引出方式	指示灯	配线 (使用针脚号)	负载电压	导线长	适合负载
CLK2G系列	无触点 磁性开关	D-P3DWASC	交流磁场 (单相交流焊接磁场)	导线前置插头	2色指示	2线(3-4)	DC24V	0.3m	继电器、 PLC ^{注1)}
		D-P4DWSC				2线(1-4)			
		D-P3DWASE							
		D-P4DWSE							
		D-P3DWA		直接出线式	2色指示	2线		0.5m	
		D-P3DWAL						3m	
		D-P4DWL						5m	
		D-P3DWAZ							
CLK2P系列	有触点 磁性开关	D-P79WSE	直流·交流磁场	导线前置插头	2色指示	2线(1-4)	DC24V	0.3m	
		D-P74L		直接出线式	1色指示	2线	DC24V	3m	
		D-P74Z					AC100V	5m	

注1) PLC: Programmable Logic Controller的缩写。

注2) 除上记种类以外, 还有其他适合的磁性开关, 详细请参考P.18。

注3) 单独订购磁性开关安装组件/开关安装杆组件时请参考P.19。

注4) D-P3DW□型的场合, 磁性开关和磁性开关金属组件同包出厂(未组装)。