

 
油霧分離器

# AFM20-A~AFM40-A


微油霧分離器

# AFD20-A~AFD40-A

JIS記號  
油霧分離器




微油霧分離器

 

- AFM系列 過濾度:0.3 $\mu$ m
- AFD系列 過濾度:0.01 $\mu$ m

### 型號表示方法

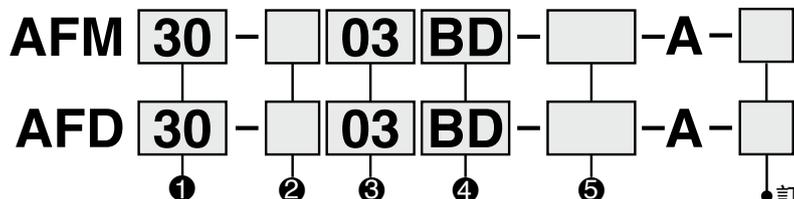

·選配・準標準於a~f各項目逐一選擇。  
·選配・準標準重複規格の場合，以數字・英文字母小至大的順序並記表示。  
例) AFM30-03BD-R-A

訂製品規格  
(詳細請參照P.45、46)

	記號	內容	①		
			本體尺寸		
			20	30	40
②	無記號	Rc	●	●	●
	N <sup>註1)</sup>	NPT	●	●	●
	F <sup>註2)</sup>	G	●	●	●
+					
③	01	1/8	●	—	—
	02	1/4	●	●	●
	03	3/8	—	●	●
	04	1/2	—	—	●
	06	3/4	—	—	●
+					
④	a	無記號	無選配安裝		
		B <sup>註3)</sup>	附托架		
	b	無記號	無自動排水閥		
		C <sup>註4)</sup>	N.C.(常閉)無加壓無冷凝水排出		
	D <sup>註5)</sup>	N.O.(常開)無加壓冷凝水排出			
+					
⑤	c	無記號	聚碳酸酯杯體		
		2	金屬杯體		
		6	尼龍杯體		
		8	附液面計金屬杯體		
		C	附杯體保護外罩		
		6C	附杯體保護外罩・尼龍杯體		
	d	無記號	附排水開關		
		J <sup>註8)</sup>	排水導管1/8	●	—
		W <sup>註12)</sup>	排水導管1/4	—	●
			排水開關・附倒勾型接頭(φ6×φ4尼龍管用)	—	●
+					
e	無記號	流動方向:左→右			
	R	流動方向:右→左			
+					
f	無記號	製品銘板・杯體注意表示的單位表示:MPa			
	Z <sup>註9)</sup>	製品銘板・杯體注意表示的單位表示:psi、°F			
		○ <sup>註10)</sup>	○ <sup>註10)</sup>	○ <sup>註10)</sup>	

註1) 排水導管為NPT1/8(AFM20-A・AFD20-A適用)、NPT1/4(AFM30-A・AFM40-A/AFD30-A・AFD40-A適用)。

自動排水閥的排出孔為附φ3/8"快速接頭(AFM30-A・AFM40-A/AFD30-A・AFD40-A適用)。

註2) 排水導管為G1/8(AFM20-A・AFD20-A適用)、G1/4(AFM30-A・AFM40-A/AFD30-A・AFD40-A適用)。

註3) 托架為同時包裝不組裝。安裝螺絲(2支)為附屬品。

註4) 無加壓時，未達自動排水閥作動量的冷凝水殘留在濾杯內，最後工作結束前，冷凝水建議利用手動將其排出。

註5) 使用小型壓縮機(0.75kW、吐出量100L/min[ANR]未滿)時，開始作動時，從排水閥開關處有空氣洩漏的可能性，推薦使用N.C.型。

註6) 濾杯的耐藥品性，請確認P.40的藥品資料。

註7) 標準裝備(聚碳酸酯)。

註8) 沒有閥的功能。

註9) 螺牙種類為NPT。新計量法上(日本國內為SI單位)，只限海外販賣。

註10) ○為螺牙種類，只對應NPT時。

註11) 浮筒式自動排水閥：C、D的組合無法選擇。

註12) 金屬杯體：2、8的組合無法選擇。