


過濾調壓閥

AW20-A~AW40-A

JIS記號
過濾調壓閥

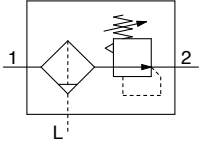

・過濾調壓閥一體化，可省空間・省配管

型號表示方法

AW **30** - **03** **BG** - **A** -

① ② ③ ④ ⑤

・選配・準標準a~i各項目逐一選擇。
・選配記號・準標準記號，以數字・英文字母小至大的順序並記表示。
例) AW30-03BG-1N-A

訂製品規格
(詳細請參照P.71。)

	記號	內容	①			
			本體尺寸			
			20	30	40	
② 螺牙種類	無記號	Rc	●	●	●	
	N ^{註1)}	NPT	●	●	●	
	F ^{註2)}	G	●	●	●	
+						
③ 配管口徑	01	1/8	●	—	—	
	02	1/4	●	●	●	
	03	3/8	—	●	●	
	04	1/2	—	—	●	
	06	3/4	—	—	●	
+						
④ 選配 ^{註3)}	a 安裝	無記號	無選配安裝	●	●	●
		B ^{註4)}	附托架	●	●	●
		H	附固定螺帽(面板固定用)	●	●	●
	+					
	b 浮筒式自動排水閥	無記號	無自動排水閥	●	●	●
		C ^{註5)}	N.C.(常閉)無加壓無冷凝水排出	●	●	●
		D ^{註6)}	N.O.(常開)無加壓無冷凝水排出	—	●	●
	+					
	c 壓力錶 ^{註7)}	無記號	無壓力錶	●	●	●
		G	圓形壓力錶(附限位指示器)	●	●	●
		M	圓形壓力錶(附顏色區塊)	●	●	●
	+					
d 設定壓力 ^{註8)}	無記號	0.05~0.7MPa設定	●	●	●	
	1	0.02~0.2MPa設定	●	●	●	
+						
⑤ 準標準	e 杯體 ^{註9)}	無記號	聚碳酸酯杯體	●	●	●
		2	金屬杯體	●	●	●
		6	尼龍杯體	●	●	●
		8	附液面計金屬杯體	—	●	●
		C	附杯體保護外罩	●	— ^{註10)}	— ^{註10)}
		6C	附杯體保護外罩・尼龍杯體	●	— ^{註10)}	— ^{註10)}