



1輸出

3畫面 高精度數位式壓力開關

ZSE20 (F) / ISE20 Series

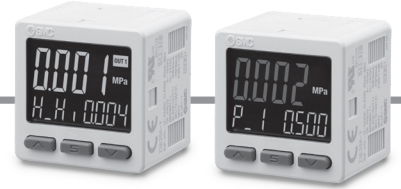

型號表示方法

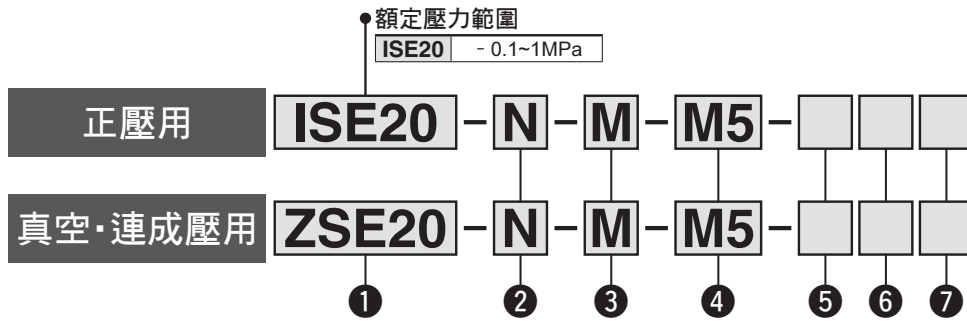

1 額定壓力範圍

ZSE20	0 ~ 101kPa
ZSE20F	- 100 ~ 100kPa

2 輸出規格

記號	內容
N	NPN開集極1輸出
P	PNP開集極1輸出

3 單位規格

記號	內容
無記號	附單位切換功能※1
M	SI單位固定※2
P	附單位切換功能(初期值psi)※1

※1：依新計量法,日本國內的附單位切換功能無法使用。
※2：固定單位kPa、MPa

4 配管規格

記號	內容
M5	M5母螺牙 配管孔
R1/8	R1/8 R1/8配管連接器 ZS-46-N1
NPT1/8	NPT1/8 NPT1/8配管連接器 ZS-46-N2

5 選配1

記號	內容
無記號	無導線
L	插座附導線 (導線長度2m、3芯) 無防水罩 ZS-46-3L

※關於M12插座附導線,請參照P.38。

7 選配3

記號	操作說明書註)	校正證明書註)
無記號	○	—
Y	—	—
K	○	○
T	—	○

註) 英日文併記

6 選配2

記號	內容
無記號	無
A1	托架A (垂直安裝) ZS-46-A1
A2	托架B (水平安裝) ZS-46-A2
B	面板安裝連接器 ZS-46-B
D	面板安裝連接器 + 前面保護蓋 ZS-46-D

選配 / 零件型號

需要選配單體時,請以下記型號訂購。

名稱	型號	備考
托架A	ZS-46-A1	自攻螺釘: 公稱徑3×8L(2支)
托架B	ZS-46-A2	自攻螺釘: 公稱徑3×8L(2支)
面板安裝連接器	ZS-46-B	—
面板安裝連接器+前面保護蓋	ZS-46-D	—
插座附導線	ZS-46-3L	3芯、2m、非防水(無防水罩)
M12插座附導線 (訂製品)	ZS-46-5LM12	
前面保護蓋	ZS-27-01	—
R1/8配管連接器	ZS-46-N1	R1/8 NPT1/8
NPT1/8配管連接器	ZS-46-N2	