



2輸出+類比輸出(電壓/電流)

3畫面 高精度數位式壓力開關

# ZSE20A(F)/ISE20A Series

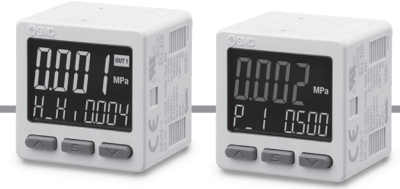

## 型號表示方法

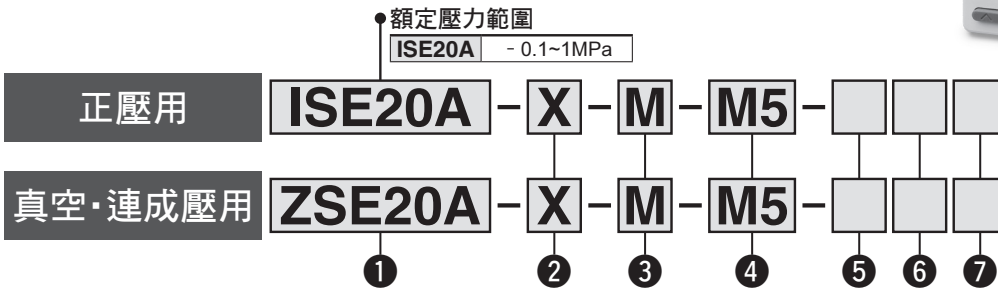

### 1 額定壓力範圍

ZSE20A	0 ~ - 101kPa
ZSE20AF	- 100 ~ 100kPa

### 2 輸出規格

記號	內容
R	NPN開集極2輸出+類比電壓輸出*
S	NPN開集極2輸出+類比電流輸出*
T	PNP開集極2輸出+類比電壓輸出*
V	PNP開集極2輸出+類比電流輸出*
X	NPN開集極2輸出+拷貝功能
Y	PNP開集極2輸出+拷貝功能

※可自動補正、拷貝功能切換

### 3 單位規格

記號	內容
無記號	附單位切換功能*1
M	SI單位固定*2
P	附單位切換功能(初期值psi)*1

※1: 依新計量法, 日本國內的附單位切換功能無法使用。

※2: 固定單位kPa、MPa

### 4 配管規格

記號	內容
M5	M5母螺牙 配管孔
01	R1/8 R1/8配管連接器 ZS-46-N1
N01	NPT1/8 NPT1/8配管連接器 ZS-46-N2

### 5 選配1

記號	內容
無記號	無導線
J	插座附導線 (導線長度 2m、5芯) 無防水罩 ZS-46-5L

※關於M12插座附導線, 請參照P.38。

### 7 選配3

記號	操作說明書註)	校正證明書註)
無記號	○	—
Y	—	—
K	○	○
T	—	○

註) 英日文併記

### 6 選配2

記號	內容
無記號	無
A1	托架A (垂直安裝) ZS-46-A1
A2	托架B (水平安裝) ZS-46-A2
B	面板安裝連接器 ZS-46-B
D	面板安裝連接器 + 前面保護蓋 ZS-46-D

## 選配 / 零件型號

需要選配單體時, 請以下記型號訂購。

名稱	型號	備考
托架A	ZS-46-A1	自攻螺釘: 公稱徑3×8L(2支)
托架B	ZS-46-A2	自攻螺釘: 公稱徑3×8L(2支)
面板安裝連接器	ZS-46-B	—
面板安裝連接器+前面保護蓋	ZS-46-D	—
插座附導線	ZS-46-5L	5芯、2m、非防水(無防水罩)
M12插座附導線 (訂製品)	ZS-46-5LM12	
前面保護蓋	ZS-27-01	—
R1/8配管連接器	ZS-46-N1	R1/8  NPT1/8
NPT1/8配管連接器	ZS-46-N2	