

防結露管

IDK Series

規格 (直線型)



型式	IDK02	IDK04	IDK06
使用流體 ^{註1)}	壓縮空氣		
最高使用壓力	0.7MPa		
使用溫度	0~60°C (不結冰)		
使用環境 ^{註2)}	水不噴濺的室內 (0~40°C、0~75%RH)		
最小彎曲半徑 ^{註3)} mm	10	20	40
防結露管 氣壓管支數	2支		
顏色	透明 [經時間變化, 會變成茶色。 但功能上沒有問題。]		
適用接頭 ^{註4)}	KQ2		
材質	氟素樹脂		

註1) 上游請使用安裝冷凍式乾燥機、油霧分離器的壓縮空氣。

依供給壓縮空氣的品質 (油分、露點), 防結露管的功能有下降的情形。


註2) 請在濕度低的環境使用。濕度高的環境使用時, 有無法防止結露發生的情形。

註3) 最小彎曲半徑為於溫度20°C, 發生拗折、潰縮的半徑。於實際使用時, 請以氣壓管與內管套部不會拗折、潰縮的的方式使用。

註4) 已裝置內管套, 一般情形不會脫落。

萬一有脫落時, 請再插入內管套後再與接頭安裝。

註5) 本氣壓管請不要剪斷使用。

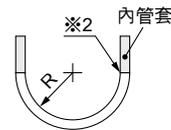

型號表示方法

IDK **02** - **100**


● 氣壓管外徑

記號	外徑
02	2mm
04	4mm
06	6mm

● 氣壓管公稱長度

記號	公稱長度
100	100mm
200	200mm

外形尺寸圖

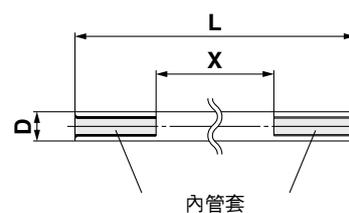

單位: mm

型式	外徑×內徑 D	公稱長度 X	產品全長 L
IDK02-100	2×1.2	100	120
IDK02-200		200	220
IDK04-100	4×2.5	100	140
IDK04-200		200	240
IDK06-100	6×4	100	140
IDK06-200		200	240

註) 相對濕度40%的尺寸。

相對濕度變化時, 尺寸也會有變化。

訂製品規格

上記以外防結露管的公稱長度希望改變時, 請與本公司確認。