

型式表示方法(單體)

VDW 1 0 A A



共通規格

電磁閥型式	N.C.
密封材質	NBR
絕緣線圈的種類	B種
螺牙的種類	Rc

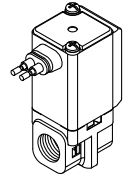
● 尺寸—流體閥型式

記號	尺寸	流體閥型式
1	尺寸1	單體 N.C.

● 本體材質—口徑—內孔徑

記號	本體材質	口徑	內孔徑	
			樹脂 (PPS)	Al
A B C D E F	樹脂 (PPS)	M5	1.0	1.6
			1.6	2.3
			3.2	3.2
		ø3.2快速接頭	1.0	1.6
			1.6	2.3
			3.2	3.2
ø4快速接頭	1.0	1.6		
	1.6	2.3		
	3.2	3.2		
A B C D E F G H J K L M N P Q	樹脂 (PPS)	M5	1.6	1.6
			2.3	2.3
			3.2	3.2
		ø4快速接頭	1.6	1.6
			2.3	2.3
			3.2	3.2
	Al	ø6快速接頭	1.6	1.6
			2.3	2.3
			3.2	3.2
		M5	1.6	1.6
			2.3	2.3
			3.2	3.2
1/8	1.6	1.6		
	2.3	2.3		
	3.2	3.2		

● 電壓—導線出線方式

記號	電壓	導線出線方式
A	DC24V	直接出線式 
B	AC100V	
C	AC110V	
D	AC200V	
E	AC230V	
Z	其他的電壓	

有關其他特殊選配，請參照P8。

特殊電壓	AC48V
	AC220V
	AC240V
	DC12V
低濃度臭氧對策(密封材質:FKM)	
禁油規格	
G螺牙	
NPT螺牙	

外型尺寸圖→P.9(單體)

規格

空氣用

中真空用

水用

構造圖

外型尺寸圖