


液压缓冲器

RB 系列

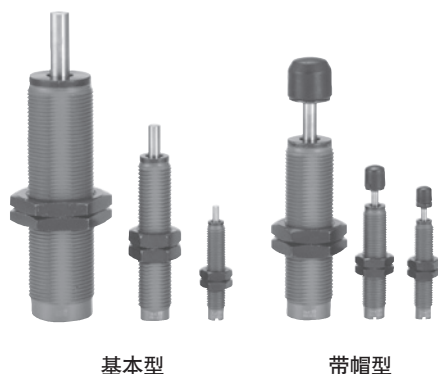

基本型

带帽型


型号·规格

型号	基本型	RB0604	RB0805	RB0806	RB1006	RB1007	RB1411	RB1412	RB2015	RB2725
规格	带帽型	—	RBC0805	RBC0806	RBC1006	RBC1007	RBC1411	RBC1412	RBC2015	RBC2725
最大吸收能 J ^{注1)}		0.5	0.98	2.94	3.92	5.88	14.7	19.6	58.8	147
外径螺纹尺寸		M6×0.75	M8×1.0		M10×1.0		M14×1.5		M20×1.5	M27×1.5
行程 mm		4	5	6	6	7	11	12	15	25
最大当量质量 kg ^{注1)}		3	—							
冲击速度 m/s		0.3~1.0	0.05~5.0							
最高使用频率 cycle/min ^{注2)}		80	80	80	70	70	45	45	25	10
最大允许推力 N		150	245	245	422	422	814	814	1961	2942
环境温度范围 °C		-10~80°C (未冻结时)								
弹簧力 N	伸长时	3.05	1.96	1.96	4.22	4.22	6.86	6.86	8.34	8.83
	压缩时	5.59	3.83	4.22	6.18	6.86	15.30	15.98	20.50	20.01
质量 g	基本型	5.5	15	15	23	23	65	65	150	350
	带帽型	—	16	16	25	25	70	70	165	400

注1)最大吸收能量、最大当量质量及最高使用频率是常温(20~25°C)时的值。

注2)表示为每1周期的最大吸收能量时的频率,根据吸收能量的大小,可适当地增加使用频率。

型号表示方法

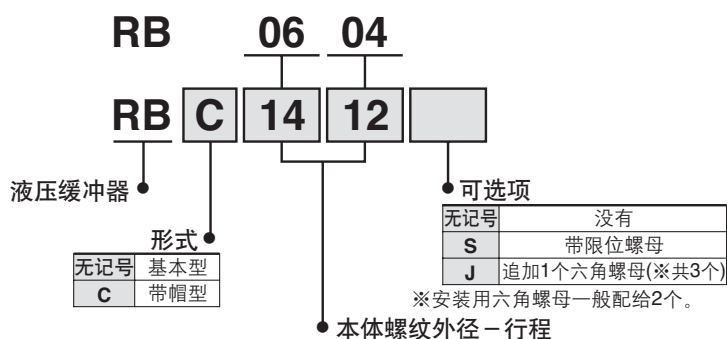

可换零件型号/带帽(仅树脂部分)

RBC 08 C		适合本体型号	帽
08	RBC0805、806	20	RBC2015
10	RBC1006、1007	27	RBC2725
14	RBC1411、1412		

基本型上不能安装帽。配置时,按带帽型订购。