


自由安裝型氣缸／雙桿複動

CUW 系列

Ø6、Ø10、Ø16、Ø20、Ø25、Ø32

型號表示方法

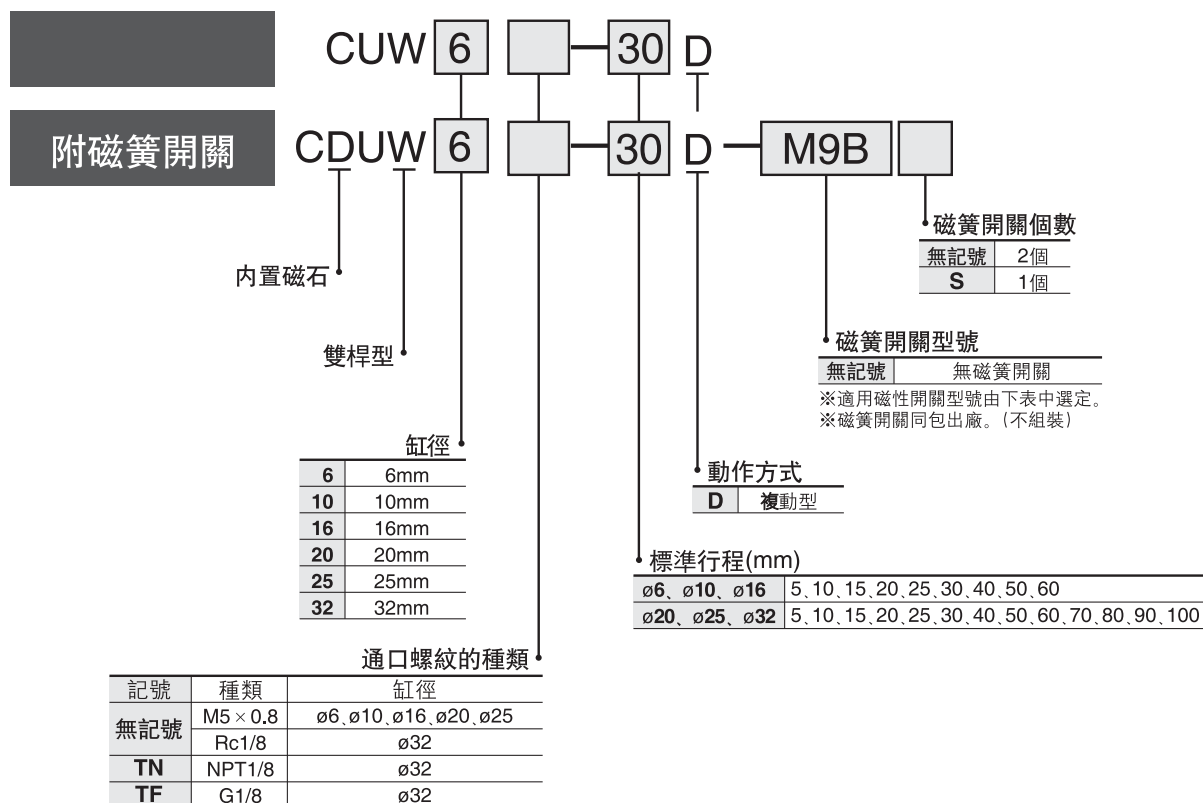

磁簧開關規格/磁簧開關單體的詳細規格參見P.68~72。

種類	特殊機能	導線取出方式	指示燈	配線 (輸出)	負載電壓			磁簧開關型號		※導線長度(m)			導線前置 插頭	適用負載	
					DC		AC	縱向取出	橫向取出	0.5 (無記號)	3 (L)	5 (Z)			
有接點 磁簧開關	—	直接出線式	有	3線 (相當NPN)	—	5V	—	A96V	A96	●	●	—	—	IC回路	—
			無	2線	24V	12V	100V	A93V	A93	●	●	—	—	—	繼電器、PLC
無接點 磁簧開關	— 診斷指示(2色指示)	直接出線式	有	3線(NPN)	24V	5V,12V	100V以下	M9NV	M9N	●	●	○	○	IC回路	繼電器、 PLC
				3線(PNP)				M9PV	M9P	●	●	○	○	—	
				2線				M9BV	M9B	●	●	○	○	—	
				3線(NPN)				F9NWV	F9NW	●	●	○	○	IC回路	
				3線(PNP)				F9PWV	F9PW	●	●	○	○	—	
				2線				F9BWV	F9BW	●	●	○	○	—	

※導線長度記號 0.5m……………無記號 (例) M9N
3m…………… L (例) M9NL
5m…………… Z (例) M9NZ

※印“○”的無接點磁簧開關為訂貨生產。

- ・也有常閉型(NC=b接點) 無接點磁簧開關(D-F9G, F9H型)，詳見日文四版Best Pneumatics ② P.2210。
- ・附導線前置插頭的磁簧開關，詳見日文四版Best Pneumatics ② P.2242。