


自由安裝型氣缸／桿不回轉型、單桿複動

CUK 系列

ø6、ø10、ø16、ø20、ø25、ø32

型號表示方法

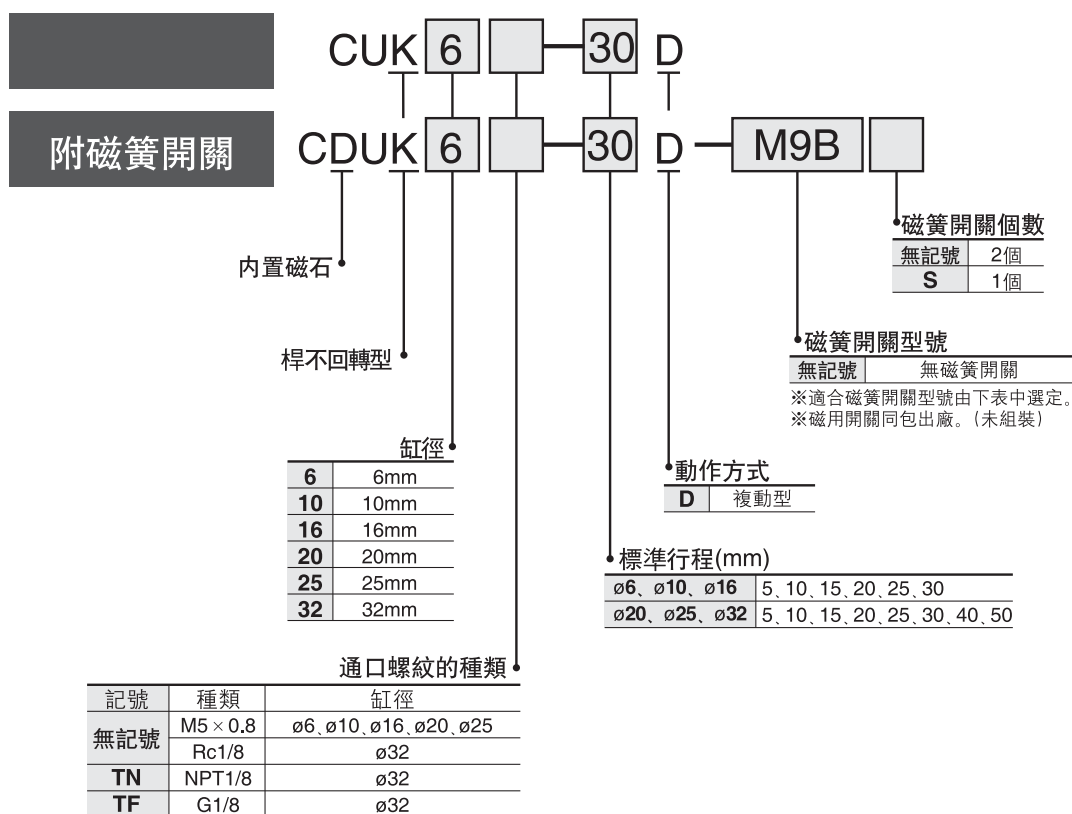

適用磁簧開關/磁簧開關單體的詳細規格參見P.68~72。

種類	特殊機能	導線取出方式	指示燈	配線(輸出)	負載電壓			磁簧開關型號		※導線長度(m)			導線前置插頭	適用負載	
					DC		AC			0.5 (無記號)	3 (L)	5 (Z)			
					縱向取出	橫向取出									
有接點 磁簧開關	-	直接出線式	有	3線 (相當NPN)	-	5V	-	A96V	A96	●	●	-	-	IC回路	-
			無	2線	24V	12V 5V,12V	100V 100V以下	A93V A90V	A93 A90	●	●	-	-	-	繼電器、PLC
無接點 磁簧開關	-	直接出線式	有	3線(NPN)	24V	5V,12V	-	M9NV	M9N	●	●	○	○	IC回路	繼電器、 PLC
				3線(PNP)				M9PV	M9P	●	●	○	○	-	
				2線				M9BV	M9B	●	●	○	○	-	
				3線(NPN)				F9NWV	F9NW	●	●	○	○	IC回路	
				3線(PNP)				F9PWV	F9PW	●	●	○	○	-	
				2線				F9BWV	F9BW	●	●	○	○	-	

※導線長度記號 0.5m.....無記號 (例) M9N
3m..... L (例) M9NL
5m..... Z (例) M9NZ

※附“○”的無接點磁簧開關為訂貨生產。

- 也有常閉型 (NC=b接點) 無接點磁簧開關 (D-F9G, F9H型)，詳見Best Pneumatics ② P.2210。
- 附導線前置插頭的磁簧開關，詳見Best Pneumatics ② P.2242。