

電動驅動器／滑塊類型

滾珠螺桿驅動

步進馬達 (伺服馬達 DC24V)


伺服馬達 (DC24V)

LEFS Series

LEFS16 · 25 · 32 · 40



型號表示方法

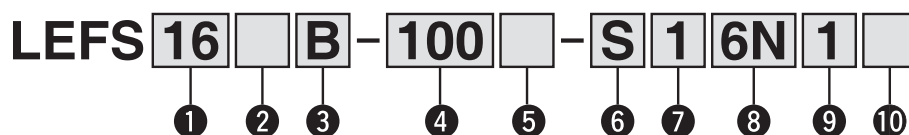

① 尺寸

16
25
32
40

③ 導程[mm]

記號	LEFS16	LEFS25	LEFS32	LEFS40
A	10	12	16	20
B	5	6	8	10

④ 行程[mm]

100	100
}	}
1000	1000

※參考行程對應表

② 馬達種類

記號	馬達種類	適用尺寸				對應控制器
		LEFS16	LEFS25	LEFS32	LEFS40	
無記號	步進馬達 (伺服馬達 DC24V)	●	●	●	●	LECP6 LECP1
A	伺服馬達 ^{註)} (DC24V)	●	●	—	—	LECA6

⚠ 注意

註) 關於CE對應品

① EMC的合適性確認，已就電動驅動器LEF系列與控制器LEC系列的組合實施確認試驗。

因EMC會隨著加裝電動驅動器之客戶裝置與控制盤之構成，以及與其他電力設備間的配置與配線因素而改變，因此無法確認於客戶裝置上使用時的設置環境合適性。以致須由客戶自行確認整體機械與裝置的最終EMC合適性。

② 伺服馬達 (DC24V) 規格已使用與雜訊濾波器組 (LEC-NFA) 的組合實施確認試驗。關於雜訊濾波器組請參考第33頁。關於設置方式請確認LECA的操作使用說明書。

行程對應表

●標準／○接受訂貨生產

行程 型式	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	可製作行程範圍 [mm]
LEFS16	●	●	●	○	—	—	—	—	—	—	100~400
LEFS25	●	●	●	○	●	○	—	—	—	—	100~600
LEFS32	●	●	●	○	●	○	○	○	—	—	100~800
LEFS40	—	●	●	○	●	○	○	●	○	○	200~1000

※行程可以1mm刻度進行製作。請參考可製作行程範圍。


但上述以外的行程需以特別訂製方式製作，因此關於其交期與價格，請向本公司確認。

驅動器與控制器為組合商品。(控制器→P.25、37)

請務必確認控制器與驅動器的組合是否正確。

〈使用前請務必確認以下事項。〉

- ①「驅動器」與「控制器上記載的驅動器型號」是否一致
- ②並列輸出與輸入的規格(NPN・PNP)

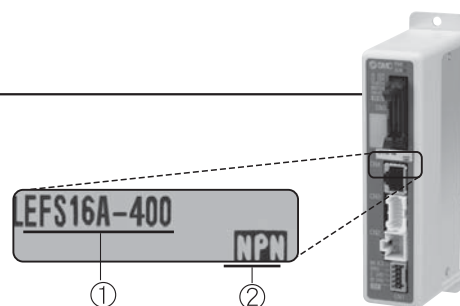

※使用相關事項請參考操作使用說明書。操作使用說明書請由本公司網頁下載。<http://www.smcworld.com>