


NKB電線結束バンド

(商品コード0621)

RoHS

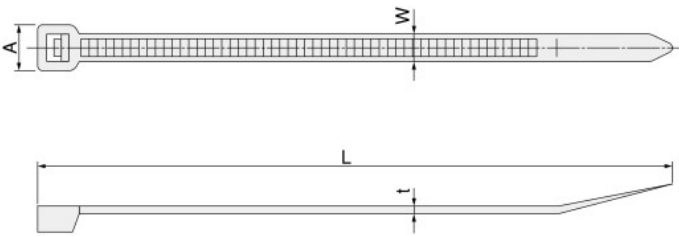

用途

分・配電盤、操作盤、キュービクル、車輛、造船、家電、ワイヤー・ハーネス、コンピューター等の内部結線に！通信、信号、電力、電灯等の工事現場に！その他包装、ディスプレイ、農場、果樹園等広い範囲でご使用いただけます。

特長

1. 束線作業が簡単、歯止めのある側を内側にして電線束に巻き頭部の環にバンドの先端を挿入して引っ張ることにより結束ができます。
2. 能率が非常に良く、結束がムラなく美しく確実にできます。

材質

66ナイロン乳白色製(UL94、V-2)耐蝕、耐摩耗性にすぐれております。
使用温度範囲 -40℃～85℃

品番	寸法(mm)				結束径φ (mm)	ループ 引張強度 (kg)	包装単位 (本)
	L	A	W	t			
NKB-80	80	4.3	2.3	1.0	2~17	7	1,000
NKB-100	100	4.7	2.5	1.1	3~20	8	1,000
NKB-100H							100
NKB-140	140	6	3.6	1.2	5~33	16	1,000
NKB-140H							100
NKB-190	190	8	4.8	1.4	5~43	22	1,000
NKB-190H							100
NKB-370S	370	8.4	4.8	1.4	10~102	22	100
NKB-370W	370	12	7.6	2.0	10~100	55	100

結束バンド固定具

(商品コードTY/SK)

RoHS

固定具A
MB3A / MB4A



固定具B
SKM-1



固定具C
SKM-2



用途


電線結束バンドの固定具としてご使用ください。

材質

66ナイロン(UL-94、V-2)

梱包


各1袋 100ヶ入り

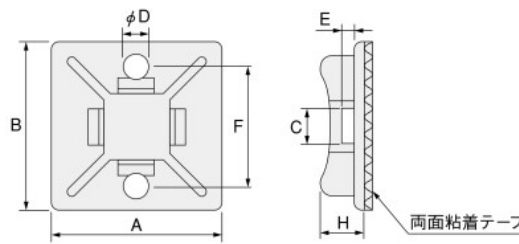

固定具A(乳白色) MB3A / MB4A

品番	寸法(mm)						
	φD	A	B	C	E	F	H
MB3A	2.9	19.0	19.0	4.0	1.3	13.5	5.0
MB4A	4.2	28.0	28.0	5.5	1.6	20.0	6.5

固定具B(乳白色) SKM-1

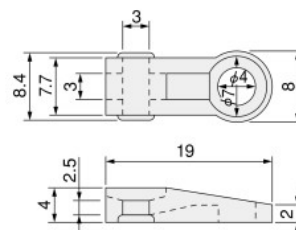

固定具C(白色) SKM-2

