


T-1



仕様

定格	125V-10A
耐電圧	AC1000V(1分間)
絶縁抵抗	DC500V,100MΩ以上
パネル取付方式	ナット締め付け
取付板厚	4.0mm(MAX)
ナット二面幅	7.0mm
主絶縁材	ツمام:ナイロン6、 PUSHU:ポリカーボネート
本体色	R(赤)、B(黒)
使用上の注意	①ツمام取り外し:不可

寸法図

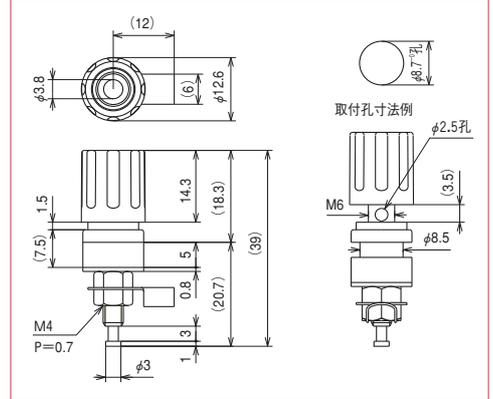

発注型番▶

T-1- 本体色

ご注文例▶

T-1-R (赤でご注文の場合)

カラーボールは本体色を表しています。

● R ● B


T-12-12



仕様

定格	125V-10A
耐電圧	AC1000V(1分間)
絶縁抵抗	DC500V,100MΩ以上
パネル取付方式	ナット締め付け
取付板厚	4.0mm(MAX)
ナット二面幅	7.0mm
主絶縁材	ポリカーボネート
本体色	R(赤)、B(黒)
使用上の注意	①ツمام取り外し:不可

寸法図

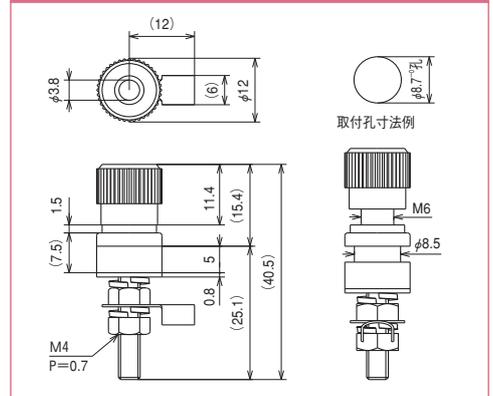

発注型番▶

T-12-12- 本体色

ご注文例▶

T-12-12-R (赤でご注文の場合)

カラーボールは本体色を表しています。

● R ● B


T-12-16



仕様

定格	125V-10A
耐電圧	AC1000V(1分間)
絶縁抵抗	DC500V,100MΩ以上
パネル取付方式	ナット締め付け
取付板厚	5.0mm(MAX)
ナット二面幅	7.0mm
主絶縁材	赤:メラミンフェノール, 黒:フェノール
本体色	R(赤)、B(黒)
使用上の注意	①ツمام取り外し:不可

寸法図

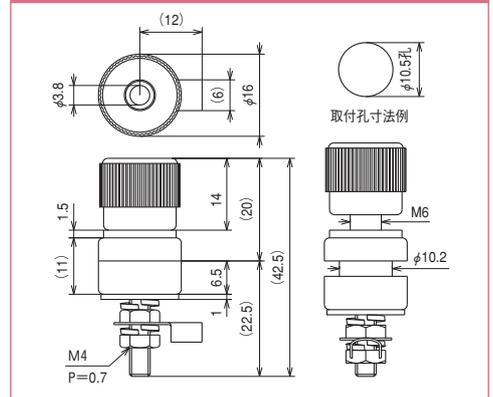

発注型番▶

T-12-16- 本体色

ご注文例▶

T-12-16-R (赤でご注文の場合)

カラーボールは本体色を表しています。

● R ● B

ターミナル

端子台

端子台

ヒューズホルダー

表示灯

ツمام

コンセント・コネクタ

スイッチ

ターミナル・タップジャック

その他

中止品