


□36 mm用

型番	表面処理	質量 (g)
109-1050	ニッケルクロムメッキ (銀色)	4


吸込側, 吐出側兼用

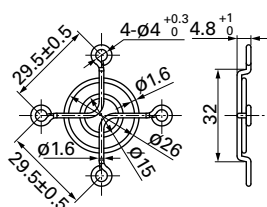

□38 mm用

型番	表面処理	質量 (g)
109-1065	ニッケルクロムメッキ (銀色)	5


吸込側, 吐出側兼用

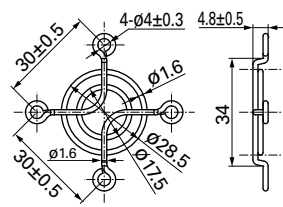

□40 mm用

型番	表面処理	質量 (g)
109-059	ニッケルクロムメッキ (銀色)	7
109-059H	カチオン電着塗装 (黒色)	


吸込側, 吐出側兼用

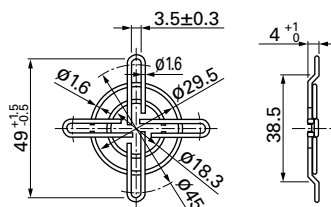

□52 mm用


型番	表面処理	質量 (g)
109-149E	ニッケルクロムメッキ (銀色)	9

吸込側, 吐出側兼用

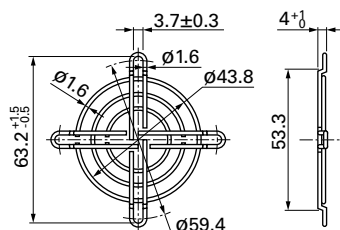

型番	表面処理	質量 (g)
109-149	ニッケルクロムメッキ (銀色)	7


吐出側

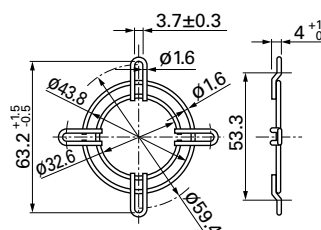

□60 mm用

型番	表面処理	質量 (g)
109-139E	ニッケルクロムメッキ (銀色)	14.5
109-139H	カチオン電着塗装 (黒色)	


吸込側, 吐出側兼用

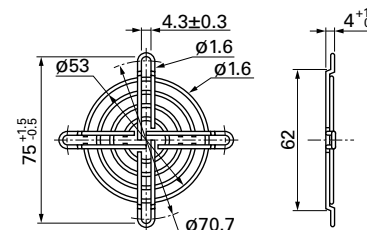

□70 mm用

型番	表面処理	質量 (g)
109-1128	ニッケルクロムメッキ (銀色)	17


吸込側, 吐出側兼用

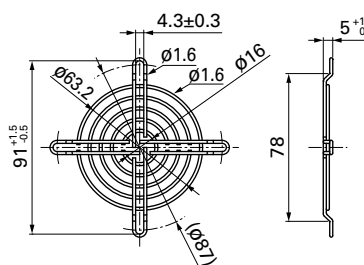


□80 mm用

型番	表面処理	質量 (g)
109-049E	ニッケルクロムメッキ (銀色)	21
109-049H	カチオン電着塗装 (黒色)	

吸込側, 吐出側兼用

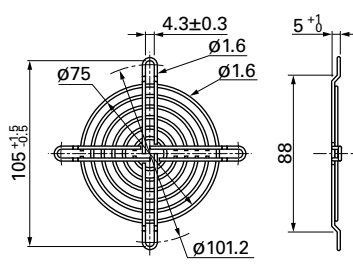


吐出側

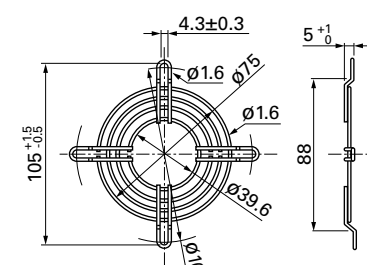

□92 mm用

型番	表面処理	質量 (g)
109-099C	ニッケルクロムメッキ (銀色)	22


吐出側

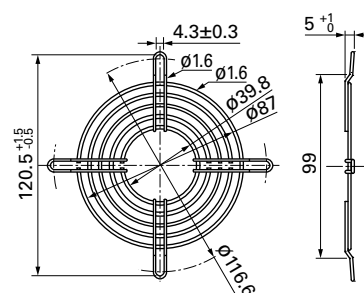

□92 mm用

型番	表面処理	質量 (g)
109-1147	ニッケルクロムメッキ (銀色)	23

羽根側, 銘板側兼用

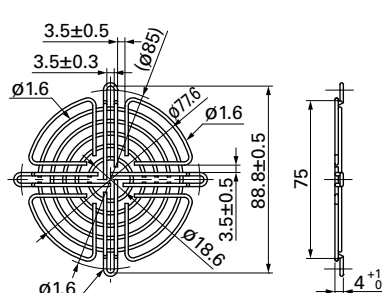

□92 mm, Ø100 mm用

型番	表面処理	質量 (g)
109-099E	ニッケルクロムメッキ (銀色)	29
109-099H	カチオン電着塗装 (黒色)	

吸込側, 吐出側兼用

