


## アダプタ


A : Adapter	プラグ又はジャックを両端に接続し中継の役目を果すもの
PA : Panel Adapter	同上のものをパネルに取付け得る様になったもの
BA : Bulkhead type Adapter	同上のもので取付け方がナットによってパネルに締めつけ得るもの
LA : L type Adapter	アダプターで開口部が90°の方向に各々向いているもの
TA : T type Adapter	開口部がTの字に各々三方に付いているもの

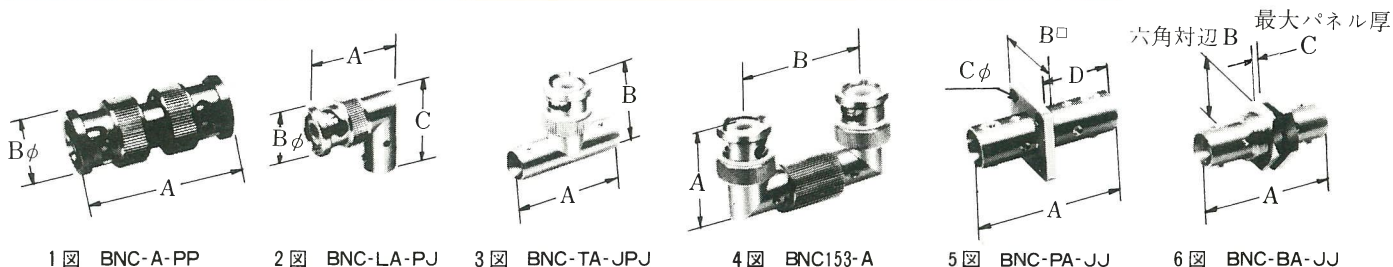

品名	形状	開口部	寸法				取付穴寸法表No.	備考	
			A	B	C	D			
BNC-A-PP	UG-491/U	1	P.P	33	14.5			CNC02SAMB	
BNC-A-JJ	CNC02SAFF	1	J.J	34	15				
BNC-BA-JJ	UG-492/U	6	J.J	36	16	3.5	12.5	11-29 ※気密形	
	XC6103-112	5	J.J	32.5	17.5	M2.6	17.6	11-6	
BNC305-BA		6	J.J	34.0	15.9	3.5		11-33	
BNC323-BA		6	J.J	34.1	15.0	3.0		11-32 絶縁形	
BNC-LA-PJ	UG-306/U	2	P.J	25.5	14.5	23			CNC02LAFM
BNC-TA-JJJ		3	J.J.J	32.5	28				
3C-PA	BNC-PA	5	J.J	34	17.5	3	16	11-7	
BNC-TA-JPJ	UG-274/U	3	J.P.J	32.5	27.5				CNC02TAFMF
BNC147-A		1	P.J	50	14.5				内部抵抗75Ω
BNC153-A1		4	P.P	27	35±1.5				
	UG-414/U	5	J.J	32.5	17.5	#3-56NF-2B	17.5	11-6	
BNC-PA-JJ	CNC02PAFF	5	J.J	32.5	17.5	3	17.6	11-7	
BNC-TA-PJJ		3	P.J.J	38.0	30				
BNC210-A		4	P.P	27	40±1.5				
BNC227-A		1	P.J	50	14.5				内部抵抗50Ω
BNC228-A		4	P.P	27	42.5±1.5				

C : Cap 保護蓋

※気密性 350kPa  
漏洩量に換算すると、 $1.0 \times 10^{-4} \text{Pa} \cdot \text{m}^3/\text{sec}$ 相当

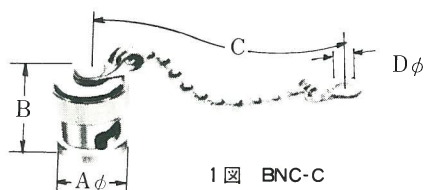

品名	形状	寸法				備考	
		A	B	C	D		
BNC-C	CW-123A/U	1	14.5	14.7	57	3.6	レセプタクル用 CNC02DC
BNC-C-P		1	15	15	57	3.6	プラグ用
	CW-282/U	1	12.7	17	83	7.1	プラグ用
CW-155A/U		1	14.5	15			レセプタクル用