




質量 約9g
標準価格 50円 / 個
(税抜・販売単位: 50)


【寸法図】

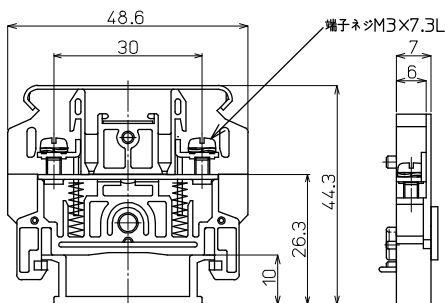

【一般仕様】

電線サイズ/定格通電電流	0.75mm ² ~11A/1.25mm ² ~16A
定格絶縁電圧	AC DC800V
端子ネジ	M3x7.3L
締付トルク	0.5~1.2N・m

適合圧着端子

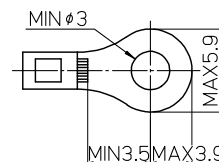

適合アクセサリ



【側板】(2枚セット)
JT-120L
標準価格: 52円(税抜)
販売単位: 10セット



【カバー】(1m)
CA-40
標準価格: 489円(税抜)
販売単位: 20個



【記名板】
(0.5t×10W×1200L)
AM-10
標準価格: 59円(税抜)
販売単位: 50本



【レール】(1m)
DAV4-1000
標準価格: 736円(税抜)
販売単位: 100本



【止め金具】
GTY18
標準価格: 65円(税抜)
販売単位: 50個

※詳細はP145参照

適合ショートバー

※1極トバシ: J1、2極トバシ: J2

RSBV7-2-J1 RSBV7-6-J1 BLSBV7-2-J2 BLSBV7-4-J2




※詳細はP099参照

レール式 組端子台〈組立完成品〉

【注文形式】


JTL-10-□P

極数 □

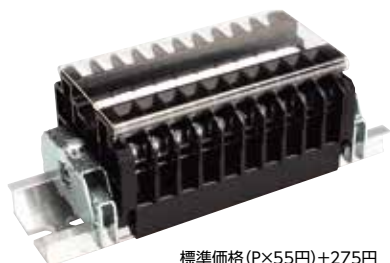

標準価格 (P×55円)+275円
(税抜・販売単位: 1)

【寸法図】

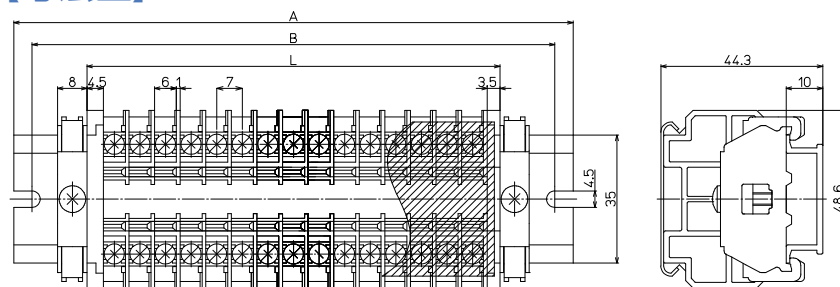

【寸法表】

※レール寸法はP446参照

極数P	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
端子台全長L	15	22	29	36	43	50	57	64	71	78	85	92	99	106	113
レール全長A	60	60	60	80	80	100	100	100	120	120	120	140	140	140	160
取付ピッチB	50	50	50	70	70	90	90	90	110	110	110	130	130	130	150

極数P	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
端子台全長L	120	127	134	141	148	155	162	169	176	183	190	197	204	211	218
レール全長A	160	160	180	180	180	200	200	200	220	220	240	240	240	260	260
取付ピッチB	150	150	170	170	170	190	190	190	210	210	230	230	230	250	250

端子台全長 L = 端子幅(7mm)× 極数(P) + 側板2枚(8mm)

記名板の長さ = 端子幅(7mm)× 極数(P) + 0.5mm / カバー長さ = 端子幅(7mm)× 極数(P) + 5mm

【構成部品】

中間板	JT-10
側板	JT-120L
カバー	CA-40
記名板	AM-10
レール	DAV4
止め金具	GTY18