


PT-SS10 M3 / 1.25mm², 15ARoHS
Compliant

質量 約6g
標準価格 37円 / 個
(税抜・販売単位: 100)

【寸法図】

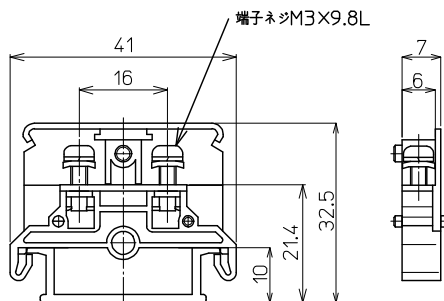



【一般仕様】

電線サイズ/定格通電電流	0.75mm ² ~11A/1.25mm ² ~15A
定格絶縁電圧	AC DC800V
端子ネジ	M3×9.8L ±サポートスクリュー
締付トルク	0.5~1.2N・m

【海外規格仕様】

	TÜV認定仕様
電線サイズ	AWG20~16(より線)
定格絶縁電圧	AC DC600V
定格通電電流	15A


適合圧着端子

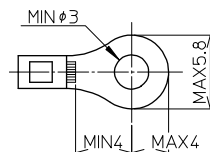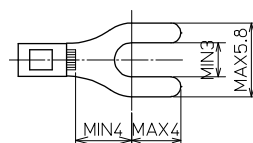

適合アクセサリ



【側板】
PSL-1
標準価格: 26円(税抜)
販売単位: 100個

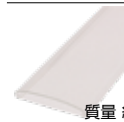

【カバー】(1m)
CA-34
標準価格: 489円(税抜)
販売単位: 20個



【記名板】
(0.5t×10W×1200L)
AM-10
標準価格: 59円(税抜)
販売単位: 50本



【レール】(1m)
DAV4-1000
標準価格: 736円(税抜)
販売単位: 100本



【止め金具】
HDV-1
標準価格: 53円(税抜)
販売単位: 100個

※詳細はP276参照

適合ショートバー



※詳細はP278参照

レール式 組端子台〈組立完成品〉

【注文形式】


PTL-SS10-□P

極数 □



標準価格 (P×53円) + 236円
(税抜・販売単位: 1)

【寸法図】

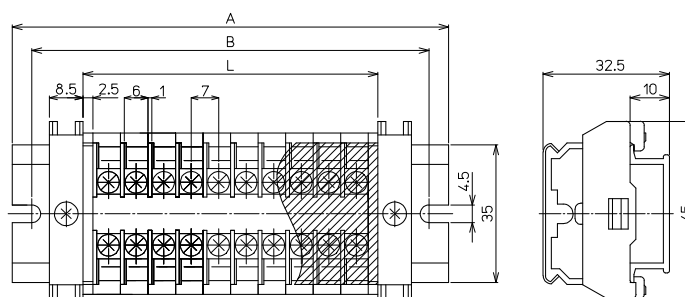

【寸法表】

※レール寸法はP438参照

極数P	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
端子台全長L	12	19	26	33	40	47	54	61	68	75	82	89	96	103	110
レール全長A	60	60	60	80	80	80	100	100	100	120	120	140	140	140	160
取付ピッチB	50	50	50	70	70	70	90	90	90	110	110	130	130	130	150

極数P	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
端子台全長L	117	124	131	138	145	152	159	166	173	180	187	194	201	208	215
レール全長A	160	160	180	180	180	200	200	200	220	220	220	240	240	240	260
取付ピッチB	150	150	170	170	170	190	190	190	210	210	210	230	230	230	250

端子台全長 L = 端子幅(7mm) × 極数(P) + 側板2枚(5mm)

記名板の長さ = 端子幅(7mm) × 極数(P) + 1.5mm / カバーの長さ = 端子幅(7mm) × 極数(P) + 4mm

【構成部品】

中間板	PT-SS10
側板	PSL-1
カバー	CA-34
記名板	AM-10
レール	DAV4
止め金具	HDV-1