

## 直取付式 組端子台 (組立完成品)


## 【注文形式】

RTK-10M-□P

極数 丁

標準価格 (P×42円)+137円  
(税抜・販売単位:1)

## 【寸法図】

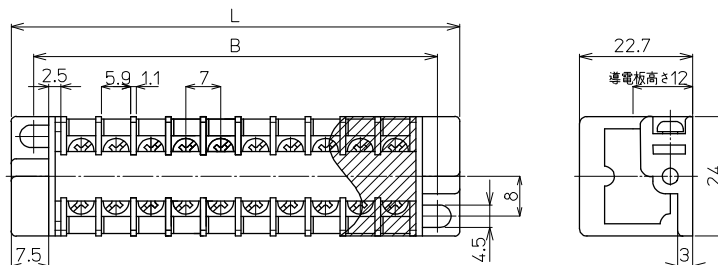

## 【寸法表】

※○印は標準在庫品です。

極数P	1	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮
端子台全長L	27	34	41	48	55	62	69	76	83	90	97	104	111	118	125
取付ピッチB	18	25	32	39	46	53	60	67	74	81	88	95	102	109	116
シャフト長さ	26	33	40	47	54	61	68	75	82	89	96	103	110	117	124

極数P	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳	㉑	㉒	㉓	㉔	㉕	㉖	㉗	㉘	㉙	㉚
端子台全長L	132	139	146	153	160	167	174	181	188	195	202	209	216	223	230
取付ピッチB	123	130	137	144	151	158	165	172	179	186	193	200	207	214	221
シャフト長さ	131	138	145	152	159	166	173	180	187	194	201	208	215	222	229

端子台全長 L = 端子幅 (7mm) × 極数 (P) + 側板2枚 (5mm)

記名板の長さ = 端子幅 (7mm) × 極数 (P) + 2mm / カバーの長さ = 端子幅 (7mm) × 極数 (P) + 2mm

## 【構成部品】

中間板	RT-10S
側板	RT-10K
カバー	CA-23
記名板	AM-10
シャフト	SF3

スプリングロック式

VTZ

VTH

VTC

VT-5KD

VT

VTHW

ネジ式

FPS

PTU

JT

AT

ATJ

BT

PT-SS

PT

CT

RT

PUW

PTW-SS

CTW

FPWS

RTW-10S

用途別

ATX

DT

IT

PTX

TKB

BRT

ST

NW

TG

CT-15R

NTB-50

耐環境別

PTU-NS

AT-NS

PTU-AG

PUW-AG

AT-G

BT-G

基盤用

VTC

EC

EA

EB

EW

EH

レベル寸法表