

レール

【注文形式】DAV4-1000

タイプ

全長指定



適合レールはIEC60715/DIN46277-3に準拠しており(JIS C 2812と整合)標準化された寸法(35mm幅)に適合しています。

DAVタイプとDASタイプの2種類のアルミ製レールを用意しており、DAVタイプは各種の35mm幅対応機器が装着できます。DASタイプは35mm幅対応機器はもちろんのこと当社のC形20mmレール対応端子台も共通で装着できる強度抜群のオリジナルレールです。


● DASタイプ

● DAVタイプ



● IASタイプ

● DISタイプ

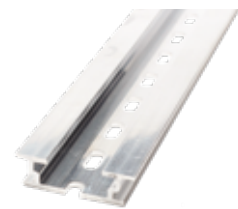

材質:アルミ



※アース導体としてご使用される場合、下記4機種のご用意があります。ご
用命ください。

・DAV4(生地)-1000/2000


・DAV5(生地)-1000/2000

タイプ	A	B	C	全長	販売単位	標準価格(税抜)		
DAS4	4.5	13	7	1000mm 及び 2000mm ※IAS4 及び IAS5は 1000mmのみ	1000mm＝ 100本 2000mm＝ 50本	1000: 736円 2000:1,473円		
DAV4						1000: 742円 2000:1,484円		
IAS4						1000: 661円		
DIS4						1000: 765円 2000:1,530円		
DAS5	5.5	13	7			1000mm 及び 2000mm ※IAS4 及び IAS5は 1000mmのみ	1000mm＝ 100本 2000mm＝ 50本	1000: 736円 2000:1,473円
DAV5								1000: 742円 2000:1,484円
IAS5								1000: 661円
DIS5								1000: 765円 2000:1,530円

  
【寸法図】




DASタイプ

 

DAVタイプ

 

IASタイプ

 


DISタイプ

止め金具



【形式】

 
HDV-1



標準価格 53円
(税抜・販売単位 100)
材質 鉄

【形式】

 
HDV-2



標準価格 74円
(税抜・販売単位 50)
材質 鉄

【形式】

 
HDV-3



標準価格 75円
(税抜・販売単位 50)
材質 鉄

【形式】

 
HDV-4



標準価格 92円
(税抜・販売単位 10)
材質 鉄

【形式】

 
GTY13



標準価格 75円
(税抜・販売単位 100)
材質 鉄

【形式】

 
GTY18



標準価格 65円
(税抜・販売単位 50)
材質 鉄

【形式】

 
HIS-1



標準価格 48円
(税抜・販売単位 50)
材質 鉄

【形式】

 
HIS-2



標準価格 63円
(税抜・販売単位 50)
材質 鉄

【形式】

 
CT-H



標準価格 53円
(税抜・販売単位 100)
材質 鉄

【形式】

 
ATO-29



標準価格 68円
(税抜・販売単位 50)
材質 鉄

【形式】

 
ATO-1



標準価格 53円
(税抜・販売単位 100)
材質 鉄

【形式】

 CT-U



標準価格 40円
(税抜・販売単位 100)
材質 鉄

【適合表】

適合端子台	適合レール	止め金具形式
PT-SS10~20、PT-10~150	DAV, DAS	HDV-1
PT-40~600、PUW-10~20、PTW-SS20、CTW-15S2、CTW-15R	DAV, DAS	HDV-2
PUW-10~20、PUW-30~40、PTW-SS10~20、CTW-15S2、CTW-15R	DAV, DAS	HDV-3
FPWS-10~20	DAV, DAS	HDV-4
PT-SS10~20、PT-10~30	DAV, DAS	GTY13
PT-SS20	DAV, DAS	GTY18
RT-10S~30S	IAS, DIS	HIS-1
RTW-10S	IAS, DIS	HIS-2
CT-10S~25S、CT-35S~150ST、CT-200~1000ST/STSP、CT-15~30	AS	CT-H
CT-65S~150ST、CT-200~1000ST/STSP	AS	ATO-29
CT-10S~25S、CT-15~30	AS, DAS	ATO-1
CT-10S~100ST	AS, DAS	CT-U

※端子台青文字は標準組み合わせとなります。

スプリング式

VTZ

VTH

VTC

VT-5KD

VT

VTHW

ネジ式

FPS

PTU

JT

AT

ATJ

BT

PT-SS

PT

CT

RT

PUW

PTW-SS

CTW

FPWS

RTW-10S

用途別

ATX

DT

IT

PTX

TKB

BRT

ST

NW

TG

CT-15R

NTB-50

耐環境別

PTU-NS

AT-NS

PTU-AG

PUW-AG

AT-G

BT-G

基盤用

VTC

EC

EA

EB

EW

EH

レール仕様