

IT□-601-□P

RoHS
Compliant



レール式 組端子台 (組立完成品)

【注文形式】

ITL-601-□P

極数 □



標準価格 (P×2,055円)+902円
(税抜・販売単位: 1)

【一般仕様】

	一次側	二次側
定格絶縁電圧	AC DC600V	60A MAX
電線サイズ/定格通電電流	22mm ² ×1	8mm ² ×3
端子ネジ	M6×14L	M5×14L
締付トルク	2.5~3.7N・m	2.0~3.0N・m

直取付式 組端子台 (組立完成品)

【注文形式】

ITK-601-□P

極数 □




標準価格 (P×1,967円)+816円
(税抜・販売単位: 1)

【一般仕様】

	一次側	二次側
定格絶縁電圧	AC DC600V	60A MAX
電線サイズ/定格通電電流	22mm ² ×1	8mm ² ×3
端子ネジ	M6×14L	M5×14L
締付トルク	2.5~3.7N・m	2.0~3.0N・m

【寸法図】

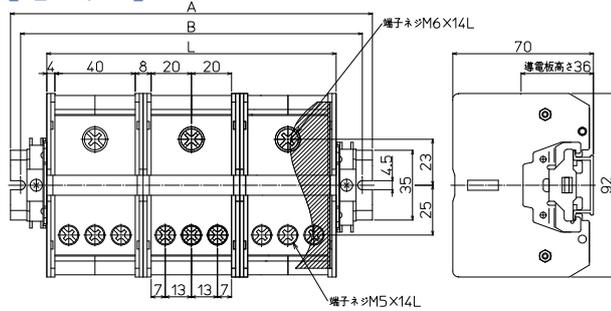

【寸法表】


※レール寸法はP448参照

極数P	1	2	3	4	5	6
端子台全長L	48	96	144	192	240	288
レール全長A	100	140	180	240	280	340
取付ピッチB	90	130	170	230	270	330

【構成部品】

側板	IT-K
極間バリヤー	-
カバー	CA-83
記名板	AM1-10
適合レール	DAV4

【寸法図】

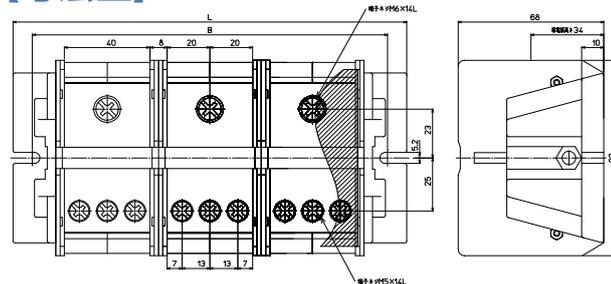

【寸法表】

極数P	1	②	③	4	5	6
端子台全長L	88	136	184	232	280	328
取付ピッチB	70	118	166	214	262	310

※○印は標準在庫品です。

【構成部品】

側板	IT-K
極間バリヤー	-
カバー	CA-83
記名板	AM1-10