

NWシリーズ

NW-06□AT 22mm, 60A



【注文形式】

NW-06□AT

極数 3,4



NW-064AT

質量 約358g
標準価格 6,613円 / 個
(税抜・販売単位: 1)


NW-063AT

質量 約265g
標準価格 5,290円 / 個
(税抜・販売単位: 1)



RoHS
Compliant

【寸法図】

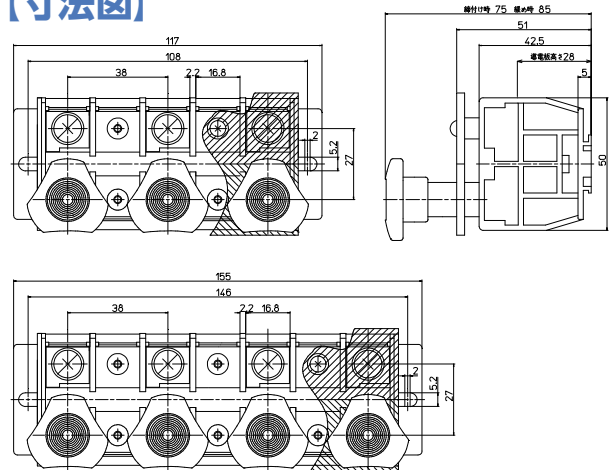

【一般仕様】

電線サイズ/定格通電電流	3.5mm ² -37A
	5.5mm ² -48A
	22mm ² -60A
定格絶縁電圧	AC DC600V
端子ネジ	ビス側 M6±ネジアップ
	手締め側 M6ノブボルト
締付トルク	ビス側 2.5~3.7N・m
	手締め側 1.8N・m以上締める事

NWシリーズ

NW-10□AT 60mm, 100A



【注文形式】

NW-10□AT

極数 3,4



NW-104AT

質量 約624g
標準価格 8,568円 / 個
(税抜・販売単位: 1)


NW-103AT

質量 約461g
標準価格 6,613円 / 個
(税抜・販売単位: 1)



RoHS
Compliant

【寸法図】

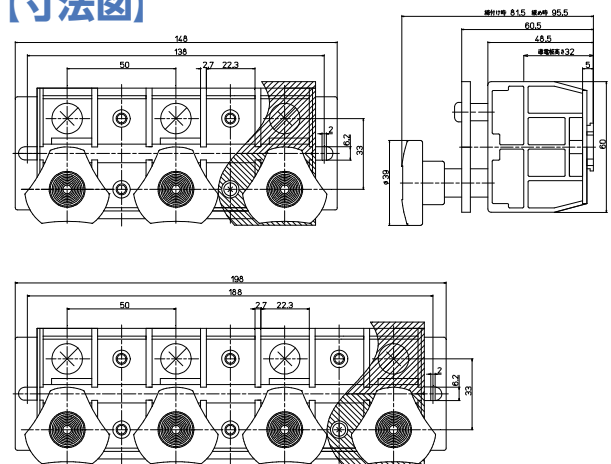

【一般仕様】

電線サイズ/定格通電電流	5.5mm ² -48A
	22mm ² -60A
	60mm ² -100A
定格絶縁電圧	AC DC600V
端子ネジ	ビス側 M8±ネジアップ
	手締め側 M8ノブボルト
締付トルク	ビス側 6.0~9.0N・m
	手締め側 2N・m以上締める事