

BOXTBシリーズ

BOXTB-4AT M3.5ネジ端子台 4極

RoHS Compliant


AC/DC 600V 20A 2mm²

形式	端子台	質量	標準価格(税抜)
BOXTB-4AT	4極(M3.5)	約147g	1,800円


[寸法図]



標準価格 1,800円 / 個
(税抜・販売単位: 1)

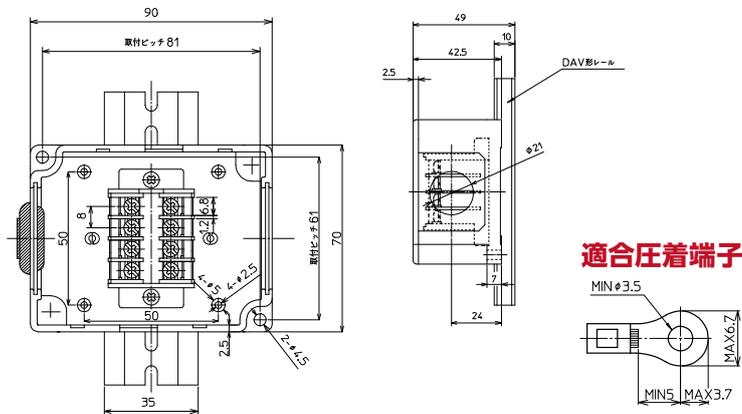

適合圧着端子

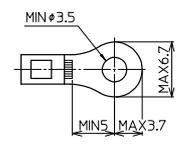


定格・仕様

定格絶縁電圧	AC, DC600V
定格通電電流	0.75mm ² 10A
接続可能電線及び最大電流	1.25mm ² 15A
	2.0mm ² 20A
絶縁抵抗	200MΩ以上(DC500Vにて)
商用周波耐電圧	AC2500V/1分間
締付トルク	0.8~1.4N・m

内蔵端子台

ATK-10G-4P
耐油、耐熱、耐薬品に優れた、強化PBT樹脂を使用したGタイプ。(端子カラー:紺)

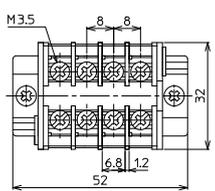

適合ショートバー

形式	極数	質量	標準価格(税抜)	販売単位
BB8A-2	2	約1.1g	81円	1
BB8A-4	4	約2.2g	106円	1

BOXTBシリーズ

BOXTB-6AT M3.5ネジ端子台 6極

RoHS Compliant


AC/DC 600V 20A 2mm²

形式	端子台	質量	標準価格(税抜)
BOXTB-6AT	6極(M3.5)	約203g	1,980円


[寸法図]



標準価格 1,980円 / 個
(税抜・販売単位: 1)

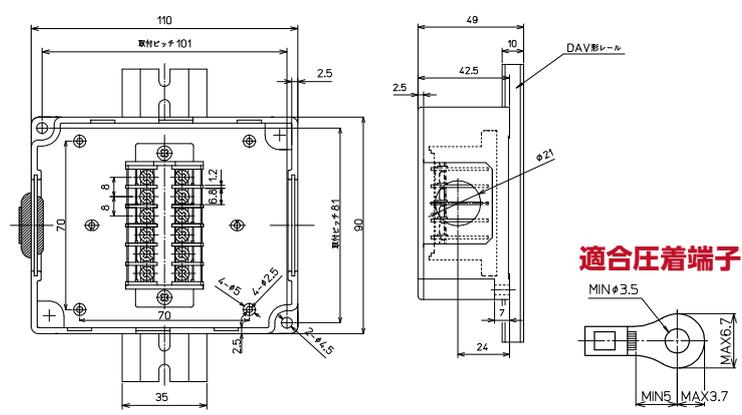

適合圧着端子

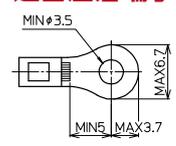


定格・仕様

定格絶縁電圧	AC, DC600V
定格通電電流	0.75mm ² 10A
接続可能電線及び最大電流	1.25mm ² 15A
	2.0mm ² 20A
絶縁抵抗	200MΩ以上(DC500Vにて)
商用周波耐電圧	AC2500V/1分間
締付トルク	0.8~1.4N・m

内蔵端子台

ATK-10G-6P
耐油、耐熱、耐薬品に優れた、強化PBT樹脂を使用したGタイプ。(端子カラー:紺)

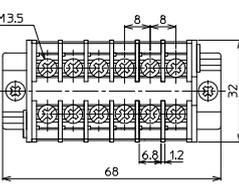

適合ショートバー

形式	極数	質量	標準価格(税抜)	販売単位
BB8A-2	2	約1.1g	81円	1
BB8A-4	4	約2.2g	106円	1
BB8A-6	6	約3.6g	132円	1