

ショートバー（各社リレーソケット用）（三菱、富士サーキットプロテクター用）

RoHS
Compliant

リレーソケット用ショートバー

ショートバーのピッチ（L寸）を各社のリレーソケットやサーキットプロテクターが2個以上並んだ状態での同極性間（同番号間）と同じにしてありますので、電線を使用しての渡り配線に比べ、早く、さらにきれいに仕上がります。


M3端子用 定格通電電流15A

【注文形式】

□ B □ -2L

コーティング色 ピッチ指定
 B=黒（標準） 22=22mm
 W=白 29=29mm
 R=赤
 Y=黄
 BL=青
 S=無

【寸法図】

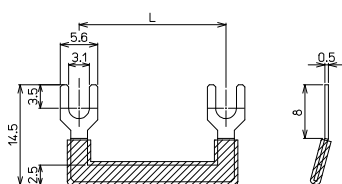

M3端子用適合ソケット（一例）

L	オムロン	富士電機	松下電工
22mm	PYF08A PYF08A-TU PYF08A-E	TP58×1	AP3821
29mm	PYF14A PYF14A-TU PYF14A-E	TP58S1 TP511S1 TP514S1	—

※B22-2L 販売単位 50
 ※B29-2L 販売単位 50
 ※納期についてはお問合せください。


M3.5端子用 定格通電電流15A

【注文形式】

□ B28-2(3.5)

コーティング色
 B=黒（標準）
 W=白
 R=赤
 Y=黄
 BL=青
 S=無

【寸法図】

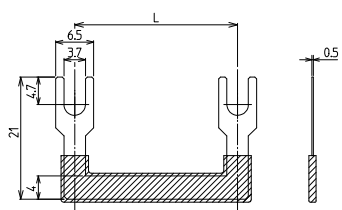

M3.5端子用適合ソケット（一例）

L	オムロン	富士電機	松下電工
28mm	PTF08A PTF08A-E PTF08A-TU	—	—

※販売単位 50
 ※納期についてはお問合せください。

サーキットプロテクター用ショートバー


RoHS
Compliant

定格通電電流15A

【注文形式】

RB35-2

【寸法図】

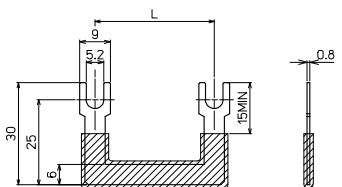

サーキットプロテクター適合機種

L	三菱	富士電機
35mm	CP30-BA	CP32F

※販売単位 50
 ※納期についてはお問合せください。

レール
エンド
キャップショート
バー長物
記名板、
レール
支持金具取付穴
ブッシュ、
結束
バンド、
チューブ類配線
ダクト適合
工具