



100HB Series

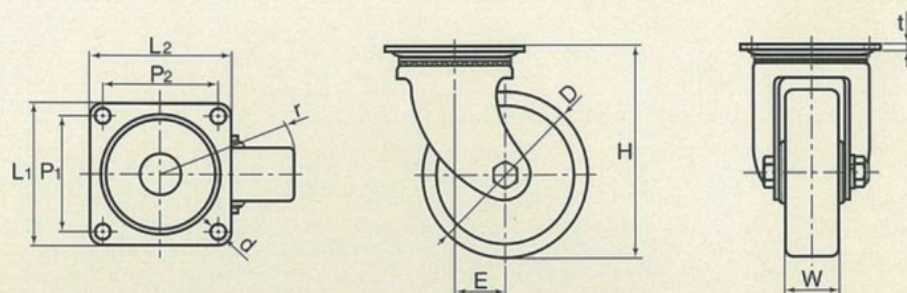

記号 製品 No.	車輪径 D mm	車輪巾 W mm	旋回半径 r mm	偏心距離 E mm	車輪取付高 H mm	座金寸法 L1 × L2 mm	取付穴ピッチ P1 × P2 mm	取付穴径 d mm	取付座厚 t mm	許容荷重 1ヶ当 (kg)
No.107ZHB	100	38	88	37	130	90 × 90	71 × 71	10.5	3.2	185
No.108HB	130	42	106	40	165	110 × 110	90 × 90	10.5	4	230
No.109HB	150	42	116	40	187	110 × 110	90 × 90	10.5	4	280


100HBs Series

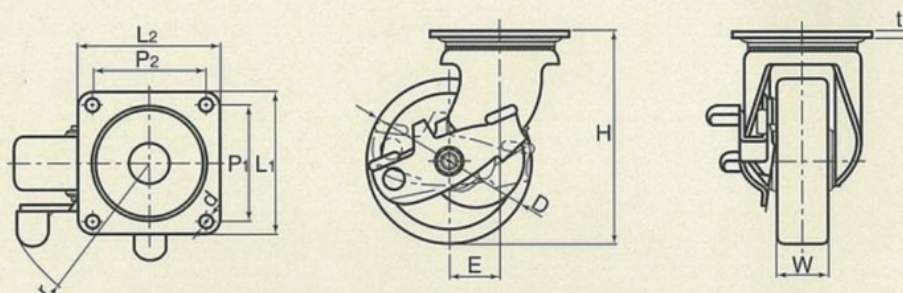

●旋回半径は、ストッパー ON・OFF 何れかの最大値になります。弾性板が制止板より出ている場合はその数値です。

記号 製品 No.	車輪径 D mm	車輪巾 W mm	旋回半径 r mm	偏心距離 E mm	車輪取付高 H mm	座金寸法 L1 × L2 mm	取付穴ピッチ P1 × P2 mm	取付穴径 d mm	取付座厚 t mm	許容荷重 1ヶ当 (kg)
No.107ZHBS	100	38	104	37	130	90 × 90	71 × 71	10.5	3.2	185
No.108HBS	130	42	119	40	165	110 × 110	90 × 90	10.5	4	230
No.109HBS	150	42	130	40	187	110 × 110	90 × 90	10.5	4	280

600HB Series

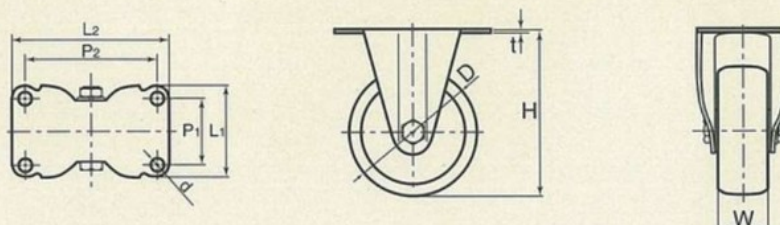

記号 製品 No.	車輪径 D mm	車輪巾 W mm	車輪取付高 H mm	取付板巾 L1 mm	取付板長 L2 mm	取付穴ピッチ P1 × P2 mm	取付穴径 d mm	取付座厚 t mm	許容荷重 1ヶ当 (kg)
No.607HB	100	38	130	72	123	52 × 103	10.5	2.9	185
No.608HB	130	42	165	86	135	63 × 112	10.5	3.2	230
No.609HB	150	42	187	86	135	63 × 112	10.5	3.2	280