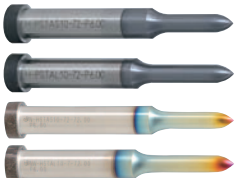


导正销

－TiCN涂覆处理・DLC涂覆处理－

Type	杆径 D 公差	M 材质 H 硬度	Catalog No.		形 状
			Type	B 前端长度	
一前端R型一	RoHS 10				
					
前端形状的外观因P尺寸而异。P.280					
杆径公差D 可选择m5 +0.005 0					
一前端锥型一	RoHS 10				
					
杆径公差D 可选择m5 +0.005 0					
一前端锐角型一	RoHS 10				
					
杆径公差D 可选择m5 +0.005 0					

相当于SKH51 61~64HRC 表面3000HV	H-HSTA N-HSTA NW-HSTA
粉末高速钢 64~67HRC 表面3000HV	H-PSTA N-PSTA NW-PSTA
相当于SKH51 61~64HRC 表面3000HV	AH-HSTA AN-HSTA ANW-HSTA
粉末高速钢 64~67HRC 表面3000HV	AH-PSTA AN-PSTA ANW-PSTA

相当于SKH51 61~64HRC 表面3000HV	H-HHTPA N-HHTPA NW-HHTPA
粉末高速钢 64~67HRC 表面3000HV	H-PTPA N-PTPA NW-PTPA
相当于SKH51 61~64HRC 表面3000HV	AH-HTPA AN-HTPA ANW-HTPA
粉末高速钢 64~67HRC 表面3000HV	AH-PTPA AN-PTPA ANW-PTPA

相当于SKH51 61~64HRC 表面3000HV	H-HATA N-HATA NW-HATA
粉末高速钢 64~67HRC 表面3000HV	H-PATA N-PATA NW-PATA
相当于SKH51 61~64HRC 表面3000HV	AH-HATA AN-HATA ANW-HATA
粉末高速钢 64~67HRC 表面3000HV	AH-PATA AN-PATA ANW-PATA

max.35	ℓ (min.3)	D-0.01	D-0.03	Ra	Rb	RT(※)	P+0.01	0
H-0.2	5 +0.3 0	L +0.3 0	B +0.3 0	R10				

RT(※) ... P<8的前端制成圆形以免发生危险。 如果要求前端为锐角，请指定RT=0。 (WPC* 基底)的ANW不可指定RT=0) (但P≥8时，前端为平面。P.1634)
有关前端R部的长度，请参阅产品数据“凸模R部长度”。P.1634

D	Ra	Rb
D≥3	≤0.5	10
D<3	≤0.2	2

max.35	ℓ (min.3)	D-0.01	D-0.03	Ra	Rb	G±30°	P+0.01	0
H-0.2	5 +0.3 0	F +0.3 0	L +0.3 0	B +0.3 0	R0.1~0.3	可指定R=0		

P	G
P≤1.999	10°
P≥2.000	15°

D	Ra	Rb
D≥3	≤0.5	10
D<3	≤0.2	2

max.35	ℓ (min.3)	D-0.01	D-0.03	Ra	Rb	A±30°	P+0.01	0
H-0.2	5 +0.3 0	F +0.3 0	L +0.3 0	B +0.3 0	R0.1~0.3	可指定R=0		

RT(※) ... 前端制成圆形以免发生危险。 如果要求前端为锐角，请指定RT=0。 (WPC* 基底)的ANW不可指定RT=0)

D	Ra	Rb
D≥3	≤0.5	10
D<3	≤0.2	2

Catalog No.		指定单位0.01mm					
Type	B 前端长度	D	L	min.	P	max.	A B H Y
(Dm5) - TiCN涂覆处理 - - DLC涂覆处理 - - 基底WPC® - M 相当于SKH51 H-HSTA N-HSTA NW-HSTA H-HTPA N-HTPA NW-HTPA H-HATA N-HATA NW-HATA M 粉末高速钢 H-PSTA N-PSTA NW-PSTA H-PTPA N-PTPA NW-PTPA H-PATA N-PATA NW-PATA		1.6	42 52 62	1.00~	1.59		6 2.6 1
		2.0	42 52 62	1.00~	1.99		8 3 3
		2.5	42 52 62	1.00~	2.49		10 3.5 2
		3	42 52 62 72 82 (92)	1.00~	2.99		15 5 2
		4	42 52 62 72 82 (92)	1.00~	3.99		20 7 3
		5	42 52 62 72 82 (92)	2.00~	4.99		25 8 3
		6	42 52 62 72 82 (92)	2.50~	5.99		30 9 3
		8	(42) 52 62 72 82 (92)	3.00~	7.99		15 11 5
		10	(42) 52 62 72 82 (92) (102)	3.00~	9.99		20 13 5
		13	(42) 52 62 72 82 (92) (102)	6.00~	12.99		25 16 8
		16	(42) 52 62 72 82 (92) (102)	10.00~	15.99		30 19 8
		20	(42) 52 62 72 82 (92) (102)	13.00~	19.99		21 23 8
		25	(42) 52 62 72 82 (92) (102)	18.00~	24.99		27 28 8
		1.6	42 52 62	1.00~	1.59		8 2.6 1
		2.0	42 52 62	1.00~	1.99		10 3 3
		2.5	42 52 62	1.00~	2.49		13 3.5 2
		3	52 62 72 82 (92)	1.00~	2.99		15 5 2
		4	52 62 72 82 (92)	1.00~	3.99		20 7 3
		5	52 62 72 82 (92)	2.00~	4.99		25 8 3
		6	52 62 72 82 (92)	2.50~	5.99		30 9 3
		8	52 62 72 82 (92)	3.00~	7.99		15 11 5
		10	52 62 72 82 (92) (102)	3.00~	9.99		20 13 5
(D ^{+0.005} ₀) - TiCN涂覆处理 - - DLC涂覆处理 - - 基底WPC® - M 相当于SKH51 AH-HSTA AN-HSTA ANW-HSTA AH-HTPA AN-HTPA ANW-HTPA AH-HATA AN-HATA ANW-HATA M 粉末高速钢 AH-PSTA AN-PSTA ANW-PSTA AH-PTPA AN-PTPA ANW-PTPA AH-PATA AN-PATA ANW-PATA		13	52 62 72 82 (92) (102)	6.00~	12.99		25 16 8
		16	62 72 82 (92) (102)	10.00~	15.99		30 19 8
		20	62 72 82 (92) (102)	13.00~	19.99		21 23 8
		25	62 72 82 (92) (102)	18.00~	24.99		27 28 8
		3	52 62 72 82 (92)	1.20~	2.99		15 5 2
		4	52 62 72 82 (92)	1.20~	3.99		20 7 3
		5	62 72 82 (92)	2.00~	4.99		25 8 3
		6	62 72 82 (92)	2.50~	5.99		30 9 3
		8	62 72 82 (92)	3.00~	7.99		15 11 5
		10	62 72 82 (92) (102)	3.00~	9.99		20 13 5
		13	62 72 82 (92) (102)	6.00~	12.99		25 16 8
		16	72 82 (92) (102)	10.00~	15.99		30 19 8
		20	72 82 (92) (102)	13.00~	19.99		21 23 8
		25	72 82 (92) (102)	18.00~	24.99		27 28 8
		3	52 62 72 82 (92)	1.20~	2.99		15 5 2
		4	52 62 72 82 (92)	1.20~	3.99		20 7 3

① L(42)→全L(42)时，前端长度B一律为10mm。

② L(92)(102)→L92、102仅前端R型、前端锥型适用。

③ P>D-0.03→ℓ=0 P>D-0.03时，不带D-0.03(导入部)。

④ A(10)→P≥6.0时，不可选择A10。⑤ A(15)→P≥15.0时，不可选择A15。⑥ A(20)→P≥20.0时，不可选择A20。